
 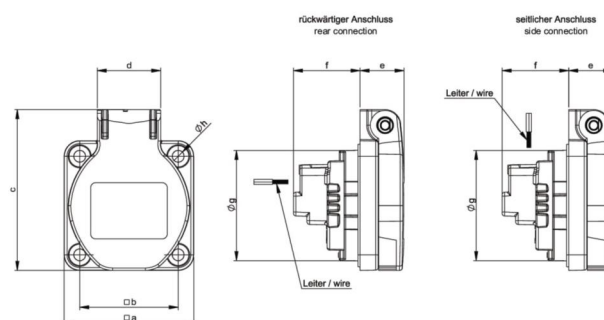


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	105-0g
Bezeichnung	Schutzkontakt-Anbausteckdose 50x50 nat IP54 rückwärtig (grau)
Langbeschreibung	Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA Gehäusematerial: PA6, Farbe: grau Flanschabmessungen: 50x50 mm Anschluss: Schraubklemme, rückwärtig System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem Kontakte: vernickelte Kontakte 250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399030703
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,046 kg
Verpackungsmenge	100
Mindestbestellmenge	200

ETIM 7.0	EC001325
Ausführung	SCHUKO
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Flanschmaß	50x50 mm
Mit Klappdeckel	Ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Polzahl	3
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V



www.manufacturer-safety.info