

EAN 4007841 601317



infrarot sensor
360°



max. 8 m

1000w

1000 W max.



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 20 min



ideal 2,5 m



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung


Die Kompaktklasse. Deckeneinbau-Bewegungsmelder IS D360 für innen, ideal für den Einbau in jeden genormten Spotrahmen, Montagehöhe bis 2,5 m, mit den Maßen eines Leuchtmittels (z.B. GU10), 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 8 m (tangential), potentialfreier Kontakt 50-250 Volt.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	83 x 82 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	720 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,5 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)

Reichweite Tangential	Ø 16 m (201 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 20 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, EAN	4007841601317

Sensorerfassungsbereich

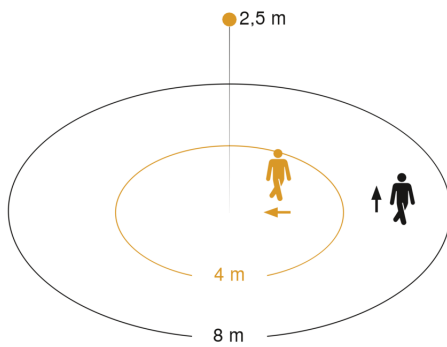

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

