



Bezeichnung: Wippschalter (Kreuzschalter)

Art.-Nr.: 507 U

beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

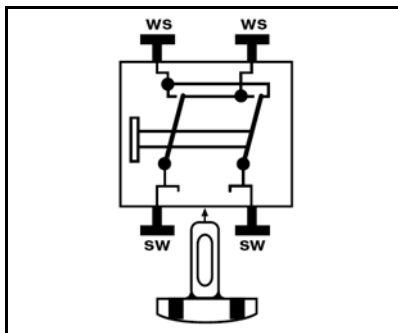

Anschlussklemmen

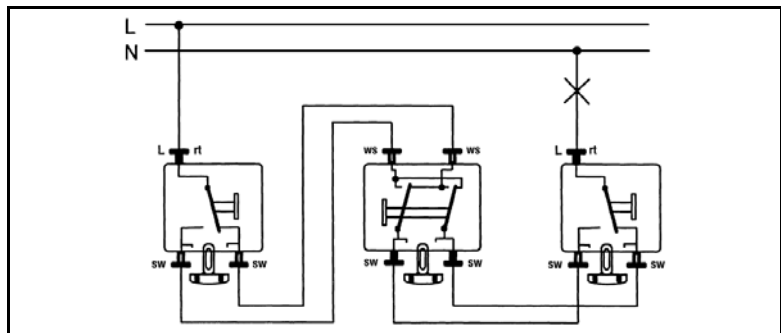

506 U

Anschlussbeispiel

507 U

506 U

Technische Daten

Schaltspannung:	AC 250 V ~
Schaltstrom:	10 AX
Anschluss:	Federklemmen
Schaltertyp:	Kreuzschalter

Zubehör

Lampe:	Art.-Nr.:	90 (230 V, 1,1 mA)
	Art.-Nr.:	95 (230 V, 0,5 mA)
	Art.-Nr.:	96-12 (12 V, 40 mA)
	Art.-Nr.:	96-24 (24 V, 25 mA)
	Art.-Nr.:	96-36 (36 V, 20 mA)
	Art.-Nr.:	96-48 (48 V, 25 mA)
LED-Leuchte:	Art.-Nr.:	961248 LED RT (rot 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.-Nr.:	961248 LED GN (grün 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.-Nr.:	90-LED RT (rot 230 V, ca. 1,1 mA)
	Art.-Nr.:	90-LED GN (grün 230 V, ca. 1,1 mA)