

Bestellnummer Abmessungen Lampe/Leistung



Ovalleuchte DB60

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II


Decken- oder Wandmontage, Armatur Kunststoff, Schutzkorb Stahlbügel verzinkt mit Schnappbefestigung, Abdeckung Kristallglas klar innenprismatisch strukturiert, 5 Kabeleinführungen (davon eine mit Tülle), VE 4 Stück

Lieferbare Farben:
-0001 = schwarz, -0002 = grau, -0005 = weiß

57-1002-0002 L 176, B 122, H 110 1 x E27® 60 W

Ersatzglas

650-3002 L 165, B 89, H 65

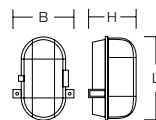

Ovalleuchte DK60


Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II

Decken- oder Wandmontage, Armatur Kunststoff, Schutzkorb Stahldraht mit Schraubbefestigung, Abdeckung Kristallglas klar innenprismatisch strukturiert, 5 Kabeleinführungen (davon eine mit Tülle), VE 4 Stück

Lieferbare Farben (Schutzkorb/Armatur):
-0022 = grau/grau
-00V1 = verzinkt/schwarz, -00V2 = verzinkt/grau, -00V5 = verzinkt/weiß

57-1000-00V2 L 171, B 122, H 110 1 x E27® 60 W

Ersatzglas siehe oben

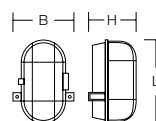

Ovalleuchte KK60

 
Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II

Decken- oder Wandmontage, Armatur Kunststoff, Schutzkorb Kunststoff mit Schraubbefestigung, Abdeckung Kristallglas klar innenprismatisch strukturiert, 5 Kabeleinführungen (davon eine mit Tülle), VE 4 Stück

Lieferbare Farben:
-0001 = schwarz, -0002 = grau, -0003 = rot, -0005 = weiß,
-0006 = blau, -0014 = silbergrau

57-1005-0001 L 178, B 122, H 112 1 x E27® 60 W

Ersatzglas siehe oben



Ovalleuchten mit Tubuseinführung 16 mm

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II

Decken- oder Wandmontage, Armatur Kunststoff grau, Schutzkorb Stahldraht verzinkt mit Schraubbefestigung, Abdeckung Kristallglas klar innenprismatisch strukturiert, 3 Kabeleinführungen

Tubus mit Innendurchmesser 16 mm
für Installationsrohr Außendurchmesser 15,8... 16,1 mm

52-1030-0002 L 175, B 115, H 110 1 x E27® 60 W

Ersatzglas

650-0001-01

