

Bedienelemente für Dimmer  
Zentralscheibe  
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe



Für Busch-Dimmer®.

Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.


Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Bestellnummer: 6599-0-0237

Artikelnummer: 2115-214

EA-Nummer: 4011395375600

Einsätze für Busch-Dimmer®  
Busch-Dimmer® Einsatz

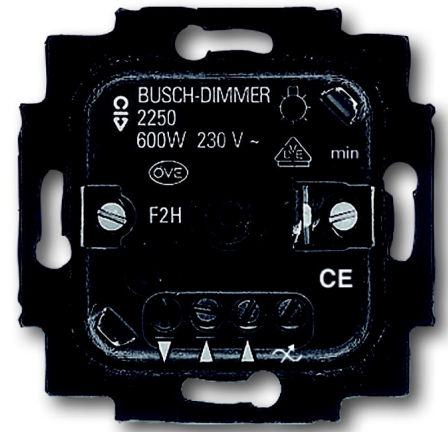

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.  
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.  
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.  
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,  
Nennleistung: 60 - 600 W

Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.

Bestellnummer: 6515-0-0704  
Artikelnummer: 2250 U  
EA-Nummer: 4011395365205

