


Einsätze für Busch-Dimmer®  
Busch-Dimmer® Einsatz

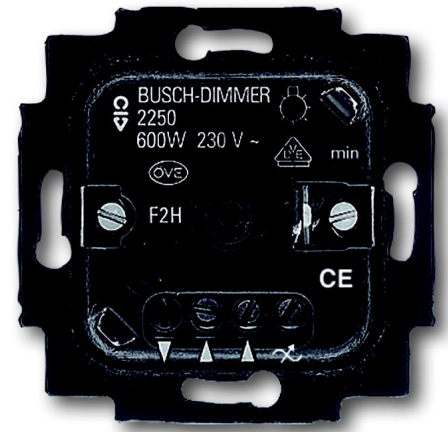

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.  
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.  
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.  
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,  
Nennleistung: 60 - 600 W  
Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Auch bei  
Wechselschaltungen einsetzbar., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1,  
montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose  
Beton), Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.

Bestellnummer: 6515-0-0704  
Artikelnummer: 2250 U  
EA-Nummer: 4011395365205

