


Einsätze für Busch-Dimmer®  
Busch-Dimmer® Einsatz

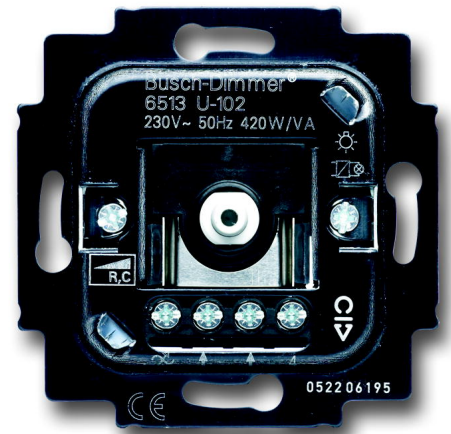

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.  
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.  
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.  
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Nennleistung: 40 - 420 W/VA

Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet., Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten., Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 6513-0-0568

Artikelnummer: 6513 U-102

EA-Nummer: 4011395631003

