

Gehäuse 55 mm

Artikelnummer: 789-120



Gehäuse 55 mm

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	789-120
GTIN / EAN	4044918112840
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Farbe	grau
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP 20
eindrähtig, anschließbar 1	AWG
Brandlast [MJ]	0.393 [MJ]
Gewicht [g]	13.4 [g]
Breite [mm]	17.5 [mm]
Breite [in]	0.689 [in]
Höhe [mm]	55 [mm]
Höhe [in]	2.165 [in]

Technische Daten

<i>Tiefe [mm]</i>	<i>90 [mm]</i>
<i>Tiefe [in]</i>	<i>3.543 [in]</i>
<i>Gehäusematerial</i>	<i>PA 6.6</i>
<i>Lagertemperatur</i>	<i>-40 ° C ... +85 ° C</i>
<i>Einbaulage</i>	<i>beliebig</i>

Zubehör*Tragschiene*

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-112	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	1
210-113	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-114	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	1
210-115	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	1
210-118	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-197	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	1
210-198	Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-504	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	1
210-505	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	1
210-506	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	1
210-508	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	1

Zubehör


Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
789-122	Deckel 55 mm	1
789-124	Abdeckung transparent	1
789-126	Löseschlitten	1
789-132	Klemmenblock 3-polig OOO	1
789-127	Klemmenblock 3-polig CCC	1
789-129	Klemmenblock 3-polig CCO	1
789-128	Klemmenblock 3-polig COC	1
789-130	Klemmenblock 3-polig OCC	1
789-133	Klemmenblock 3-polig OOC	1
789-134	Klemmenblock 3-polig COO	1
789-131	Klemmenblock 3-polig OCO	1

Schraubenlose Endklammer

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
249-116	Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit	25
249-117	Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit	25

Bilder & Zeichnungen

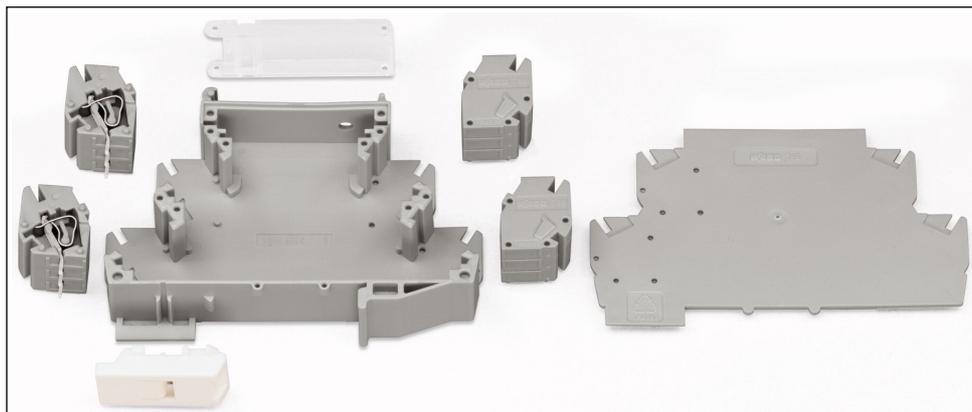

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.