




Foto ähnlich

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

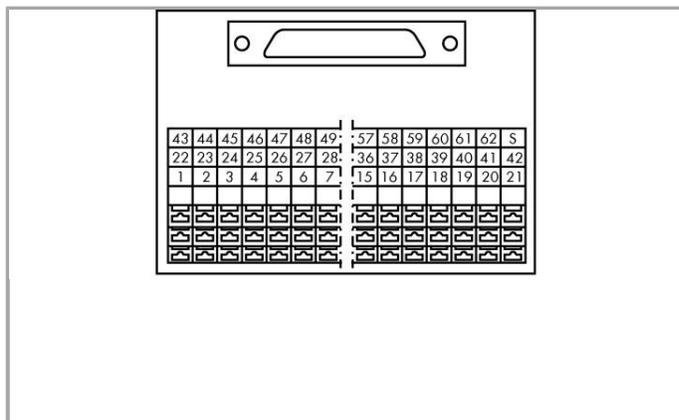

## Daten

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC 100 V; ≤ DC 125 V
Nennstrom	1 A
Kontaktwiderstand max.	15 mΩ

### Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	100 V
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20

### Anschlussdaten

Polzahl	62
Anschlusstyp 1	System
Polzahl	62



Steckverbinder	HD-Sub-D; Buchsenleiste
Steckrichtung	vertikal
Zugentlastung	Gewindebolzen UNC 4-40
Anschlusstyp 2	Feld
Polzahl 2	62
Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 3-stöckig
Anschluss technik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 737
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Anforderungsstufe	3 / 50 Steckzyklen

### Geometrische Daten

Breite	108 mm / 4.252 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	62 mm / 2.441 inch
Tiefe	85 mm / 3.346 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel

### Werkstoffdaten

Kontaktwerkstoff (Steckverbinder)	Au über Ni
Gewicht	172.5 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	VDE 0660, EN 60947
---------------------	--------------------

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454344290
Zolltarifnummer	85369010000

Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
eCl@ss 8.0	27-14-11-52
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780

## Passende Produkte

### Werkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

### Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 709-177

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/709-177](http://www.wago.com/709-177)



Art-Nr.: 709-178

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/709-178](http://www.wago.com/709-178)



Art-Nr.: 709-196

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker

[www.wago.com/709-196](http://www.wago.com/709-196)

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung

V 1.0.0  
Oct 15, 2018

PDF  
269,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.