



Datenblatt | Artikelnummer: 857-552

Strommessumformer; Eingang für Rogowski-Spulen; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite

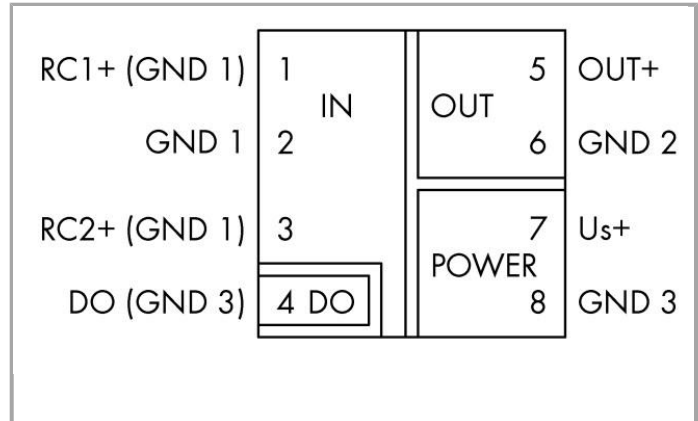

www.wago.com/857-552

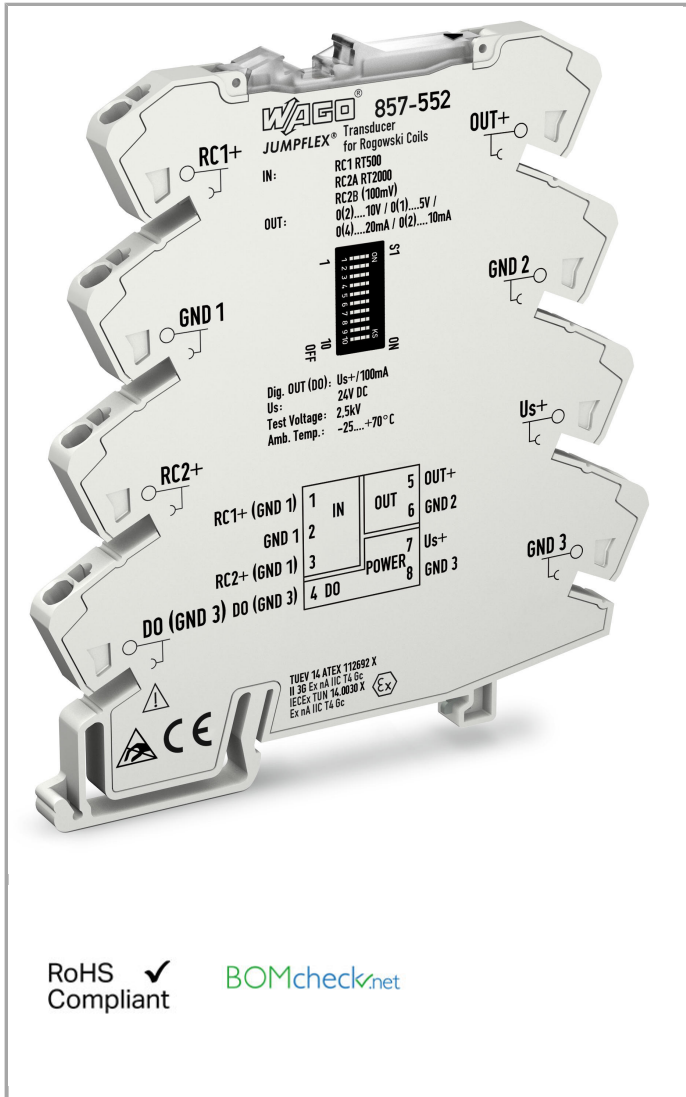

Artikelbeschreibung

Kurzbeschreibung:

Der Rogowski-Messumformer erfasst Effektivwerte von Wechselströmen über eine Rogowski-Spule und wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.

Merkmale:

- PC-Konfigurationsschnittstelle
- Verwendung unterschiedlicher Rogowski-Spulen möglich
- Digitaler Schaltausgang (Schaltschwellen frei konfigurierbar)
- Echteffektivwert-Messung (TRMS)



- Ausgangssignal konfigurierbar
- Konfiguration über DIP-Schalter
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5kV-Prüfspannung gemäß EN 61140
- Keine Unterbrechung der Stromschiene bei Montage nötig
- Signalisierung der Messbereichsüberschreitung

Hinweis:

(* Weitere Einstellmöglichkeiten über die Interface-Konfigurationssoftware oder über die Interface-Konfigurationsapp)

Daten

Technische Daten

Konfiguration

Konfigurationsmöglichkeiten	DIP-Schalter Interface-Konfigurationssoftware Interface-Konfigurationsapp
-----------------------------	---

Eingang

Eingangssignalart	Spannung
Eingangssignal Spannung	50 Hz Sinussignale: AC 10,05 mV (RC1); AC 40,2 mV (RC2A); AC 90 mV (RC2B)
Empfindlichkeit	RC2B: 22,5 mV/kA
Messbereich Strom	AC 500A (RC1); AC 2000A (RC2A); AC 4000A (RC2B)
Frequenzbereich	50Hz (Sinussignale)
Ansprechschwelle	≤ 1 % (vom Messbereichsnennwert)
Auflösung	250 mA (RC1); 1 A (RC2A); 1,5 A (RC2B)

Ausgang

Ausgangssignalart	Strom Spannung
Ausgangssignal Spannung	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Ausgangssignal Strom	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Bürde Spannungsausgang	≥ 1kΩ
Bürde Stromausgang	≤ 600Ω

Ausgang – Digital

Schaltspannung (DO) max.	angelegte Versorgungsspannung
Dauerstrom (DO) max.	100mA (keine interne Begrenzung)
Anzahl der Schaltschwellen (DO)	1 (einstellbar)

Signalverarbeitung

Messverfahren	Echteinwert-Messung (TRMS)
Grenzfrequenz	2kHz
Softwarefilter; einstellbar	gleitender Mittelwert (Filterstufe: 30)

Messabweichung

Übertragungsfehler max.	≤ 1 % (bezogen auf Messbereichsende)
Temperaturkoeffizient	≤ 0,01 %/K

Versorgung

Art der Versorgung	DC 24 V
Versorgungsnennspannung U_S	DC 24 V
Versorgungsspannungsbereich	±30 %
Stromaufnahme bei Versorgungsnennspannung	40 mA (+ I_{D0})

Sicherheit und Schutz

Prüfspannung (Eingang/Ausgang/Versorgung)	AC 2,5 kV; 50Hz; 1min
Schutzart	IP20

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten

Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	97,8 mm / 3.85 inch
Tiefe	94 mm / 3.701 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Gewicht	35.113 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Konformitätskennzeichnung	CE
---------------------------	----




Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821476917
Zolltarifnummer	85437090300
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-21-01-23
eCl@ss 8.0	27-21-01-23
ETIM 6.0	EC002475
ETIM 5.0	EC002475






Passende Produkte

Stromwandler


	Art-Nr.: 855-9100/2000-000 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 2000 A; Ausgangssignal 40,2 mV; Leitungslänge 1,5 m	www.wago.com/855-9100/2000-000
	Art-Nr.: 855-9100/500-000 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 500 A; Ausgangssignal 10,05 mV; Leitungslänge 1,5 m	www.wago.com/855-9100/500-000
	Art-Nr.: 855-9150/2000-1251 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 1,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 125 mm	www.wago.com/855-9150/2000-1251
	Art-Nr.: 855-9150/2000-1751 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 1,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 175 mm	www.wago.com/855-9150/2000-1751
	Art-Nr.: 855-9150/2000-701 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 1,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 70 mm	www.wago.com/855-9150/2000-701
	Art-Nr.: 855-9300/2000-000 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 2000 A; Ausgangssignal 40,2 mV; Leitungslänge 3 m	www.wago.com/855-9300/2000-000
	Art-Nr.: 855-9300/500-000 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 500 A; Ausgangssignal 10,05 mV; Leitungslänge 3 m	www.wago.com/855-9300/500-000

	Art-Nr.: 855-9450/2000-1251 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 4,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 125 mm	www.wago.com/855-9450/2000-1251
	Art-Nr.: 855-9450/2000-1751 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 4,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 175 mm	www.wago.com/855-9450/2000-1751
	Art-Nr.: 855-9450/2000-701 Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 4000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 4,5 m; Genauigkeitsklasse 1; Durchführung für Messleiter 70 mm	www.wago.com/855-9450/2000-701






Allgemeines Zubehör
















	Art-Nr.: 750-921 Bluetooth®-Adapter	www.wago.com/750-921
	Art-Nr.: 750-923 Konfigurationsleitung; USB-Anschluss	www.wago.com/750-923
	Art-Nr.: 750-923/000-001 Konfigurationsleitung; USB-Anschluss	www.wago.com/750-923/000-001
	Art-Nr.: 857-304 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite	www.wago.com/857-304
	Art-Nr.: 857-979 Einspeise- und Durchgangsklemme	www.wago.com/857-979
















Stromversorgung
















	Art-Nr.: 787-2852 Primär getaktete Stromversorgung; für JUMPFLEX®-Messumformer; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1 A	www.wago.com/787-2852
--	---	--
















Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-110
	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-007

	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-023
	Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-024
	Art-Nr.: 793-501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501
	Art-Nr.: 793-501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-002
	Art-Nr.: 793-501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-005
	Art-Nr.: 793-501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-006
	Art-Nr.: 793-501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-007
	Art-Nr.: 793-501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-012
	Art-Nr.: 793-501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-017
	Art-Nr.: 793-501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-023
	Art-Nr.: 793-501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-024
	Art-Nr.: 793-502 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502
	Art-Nr.: 793-502/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-002

	Art-Nr.: 793-502/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-005
	Art-Nr.: 793-502/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-006
	Art-Nr.: 793-502/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-007
	Art-Nr.: 793-502/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-012
	Art-Nr.: 793-502/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-017
	Art-Nr.: 793-502/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-023
	Art-Nr.: 793-502/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-502/000-024
	Art-Nr.: 793-503 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503
	Art-Nr.: 793-503/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-002
	Art-Nr.: 793-503/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-005
	Art-Nr.: 793-503/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-006
	Art-Nr.: 793-503/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-007
	Art-Nr.: 793-503/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-012
	Art-Nr.: 793-503/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-017
	Art-Nr.: 793-503/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-023

	Art-Nr.: 793-503/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-503/000-024
	Art-Nr.: 793-504 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504
	Art-Nr.: 793-504/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-002
	Art-Nr.: 793-504/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-005
	Art-Nr.: 793-504/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-006
	Art-Nr.: 793-504/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-012
	Art-Nr.: 793-504/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-017
	Art-Nr.: 793-504/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-023
	Art-Nr.: 793-505 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505
	Art-Nr.: 793-505/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-005
	Art-Nr.: 793-505/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-006
	Art-Nr.: 793-505/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-007
	Art-Nr.: 793-505/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-012
	Art-Nr.: 793-506 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506
	Art-Nr.: 793-506/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506/000-005

	<p>Art-Nr.: 793-506/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-506/000-006
	<p>Art-Nr.: 793-506/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-506/000-012
	<p>Art-Nr.: 793-506/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-506/000-017
	<p>Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-002
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-005
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-006
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-007
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-012
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-014 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-014
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-017
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-023
	<p>Art-Nr.: 793-5501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-5501/000-024
	<p>Art-Nr.: 793-566 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-566
	<p>Art-Nr.: 793-566/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-566/000-002



Art-Nr.: 793-566/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-005



Art-Nr.: 793-566/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-006



Art-Nr.: 793-566/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-007



Art-Nr.: 793-566/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-012



Art-Nr.: 793-566/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-017



Art-Nr.: 793-566/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-023



Art-Nr.: 793-566/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-024

Montage



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit

www.wago.com/249-116



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit

www.wago.com/249-117



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit

www.wago.com/249-197

Werkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Brücker



Art-Nr.: 281-482
Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/281-482



Art-Nr.: 859-402
Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402



Art-Nr.: 859-402/000-005
Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402/000-005

Art-Nr.: 859-402/000-006
Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402/000-006



Art-Nr.: 859-402/000-029
Kammbürcker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402/000-029



Art-Nr.: 859-403
Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-403



Art-Nr.: 859-403/000-005
Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-403/000-005



Art-Nr.: 859-403/000-006
Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-403/000-006



Art-Nr.: 859-403/000-029
Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-403/000-029



Art-Nr.: 859-404
Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-404



Art-Nr.: 859-404/000-005
Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-404/000-005



Art-Nr.: 859-404/000-006
Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-404/000-006



Art-Nr.: 859-404/000-029
Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-404/000-029



Art-Nr.: 859-405
Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-405



Art-Nr.: 859-405/000-005
Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-405/000-005



Art-Nr.: 859-405/000-006
Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-405/000-006



Art-Nr.: 859-405/000-029
Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-405/000-029



















Art-Nr.: 859-406
Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-406



Art-Nr.: 859-406/000-005
Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-406/000-005

	Art-Nr.: 859-406/000-006 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406/000-006
	Art-Nr.: 859-406/000-029 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406/000-029
	Art-Nr.: 859-407 Kammbürcker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407
	Art-Nr.: 859-407/000-005 Kammbürcker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-005
	Art-Nr.: 859-407/000-006 Kammbürcker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-006
	Art-Nr.: 859-407/000-029 Kammbürcker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-029
	Art-Nr.: 859-408 Kammbürcker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408
	Art-Nr.: 859-408/000-005 Kammbürcker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-005
	Art-Nr.: 859-408/000-006 Kammbürcker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-006
	Art-Nr.: 859-408/000-029 Kammbürcker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-029
	Art-Nr.: 859-409 Kammbürcker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409
	Art-Nr.: 859-409/000-005 Kammbürcker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-005
	Art-Nr.: 859-409/000-006 Kammbürcker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-006
	Art-Nr.: 859-409/000-029 Kammbürcker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-029
	Art-Nr.: 859-410 Kammbürcker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-410
	Art-Nr.: 859-410/000-005 Kammbürcker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-410/000-005



Art-Nr.: 859-410/000-006
Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-410/000-006



Art-Nr.: 859-410/000-029
Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-410/000-029

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

857-552 Rogowski-Messumformer	Mar 9, 2016	DOC 33,3 kB	Download
----------------------------------	-------------	----------------	----------

Beipackzettel

Rogowski-Messumformer	Jun 9, 2016	PDF 2,4 MB	Download
-----------------------	-------------	---------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Engineering-Software

Inbetriebnahmesoftware Interface-Produkte

Interface-Konfigurationssoftware FULL Das Full-Setup beinhaltet neben der WAGO-Interface-Konfigurations-Software zusätzlich die Installation für das Microsoft .NET Framwork.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 96,5 MB	Download
--	------------------------	----------------	----------

Interface-Konfigurationssoftware SMALL Das Small-Setup beinhaltet nur die WAGO-Interface-Konfigurations-Software.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 46,0 MB	Download
--	------------------------	----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 857-552		URL	Download
---------------------	--	-----	----------



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.