


AVA8- Metallachse für Baureihe B2xx / H2xx / H4xx wird benötigt für Bodeneinbauschalter -281M/Nx

Abmessung C (Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante DIN-Schiene)

CONRAD Art.	H2xx B2xx	H4xx	Artikel-Nr.
641767-62	155 ... 173 mm	165 ... 183 mm	AVA8 - 065
641768-62	174 ... 198 mm	184 ... 208 mm	AVA8 - 090
641769-62	199 ... 223 mm	209 ... 233 mm	AVA8 - 115
-	224 ... 248 mm	234 ... 258 mm	AVA8 - 140
-	249 ... 273 mm	259 ... 283 mm	AVA8 - 165
641770-62	274 ... 298 mm	284 ... 308 mm	AVA8 - 190
641771-62	299 ... 323 mm	309 ... 333 mm	AVA8 - 215
-	324 ... 348 mm	334 ... 358 mm	AVA8 - 240
641772-62	349 ... 373 mm	359 ... 383 mm	AVA8 - 265
641773-62	374 ... 398 mm	384 ... 408 mm	AVA8 - 290
641775-62	399 ... 423 mm	409 ... 433 mm	AVA8 - 315
-	424 ... 448 mm	434 ... 458 mm	AVA8 - 340
-	449 ... 473 mm	459 ... 483 mm	AVA8 - 365
-	474 ... 498 mm	484 ... 508 mm	AVA8 - 390
641776-62	499 ... 523 mm	509 ... 533 mm	AVA8 - 415
-	524 ... 548 mm	534 ... 558 mm	AVA8 - 440
-	549 ... 573 mm	559 ... 583 mm	AVA8 - 465
-	574 ... 598 mm	584 ... 608 mm	AVA8 - 490
-	599 ... 623 mm	609 ... 633 mm	AVA8 - 515
-	624 ... 643 mm	634 ... 658 mm	AVA8 - 540

(am hinteren Ende mit Metallsäge kürzbar)

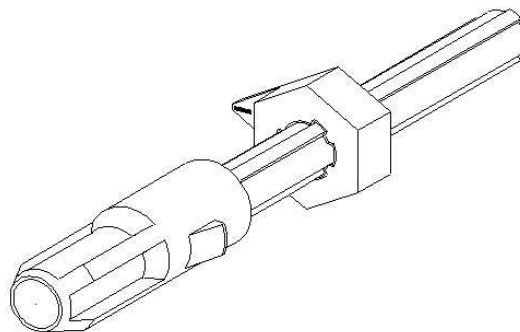

**Achtung ! Nicht im Lieferumfang des Schalters –
separat entsprechend Einbautiefe bestellen**