

# PRODUKTDATENBLATT

## SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung



---

### Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Haushaltsbacköfen




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	15 W
Bemessungsleistung	15.00 W
Nennspannung	230 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	85 lm
Lichtausbeute	5 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.70
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	99
Lichtfarbe	927

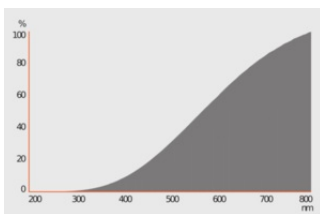

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0 s
-----------	-----

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	57.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	57,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	45,0 mm
Durchmesser	26,0 mm
Produktgewicht	7,6 g

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
-----------------	--------

## Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

## Zertifikate &amp; Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	15.00 kWh/1000h

## Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBT/F-15-230-E14-26
Bestellnummer	SPC.T26/57 FR 1

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Verwendete Beleuchtungstechnologie	OTHER
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein
Hülle	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein
Blendschutzschild	Nein
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	0 W
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Nein
Länge	55.00 mm
Höhe	26,0 mm
Breite	26,0 mm
Farbwertanteil x	0.496
Farbwertanteil y	0.412
Halbwertswinkelentsprechung	SPHERE_360
EPREL ID	714462
Model number	AC35397,AC35397,AC35397

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300003085	Faltschachtel 1	61 mm x 24 mm x 27 mm	14.60 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300555171	Bündel 10	56 mm x 63 mm x 137 mm	129.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4050300555188	Versandschachtel 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	1490.00 g	5.35 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.