

PRODUKTDATENBLATT

SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Haushaltsbacköfen


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	25 W
Bemessungsleistung	25.00 W
Nennspannung	230 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	140 lm
Lichtausbeute	5 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.70
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	99
Lichtfarbe	927

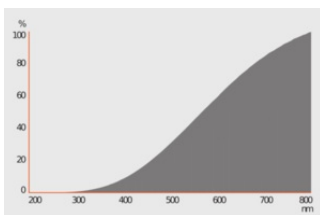

Lichttechnische Daten

Startzeit	0 s
-----------	-----

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	57.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	57,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	45,0 mm
Durchmesser	26,0 mm
Produktgewicht	7,6 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
-----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Matt

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	25.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBT/F-25-230-E14-26
Bestellnummer	SPC.T26/57 FR 2

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Verwendete Beleuchtungstechnologie	OTHER
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein
Hülle	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein
Blendschutzschild	Nein
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	0 W
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Nein
Länge	55.00 mm
Höhe	26,0 mm
Breite	26,0 mm
Farbwertanteil x	0.487
Farbwertanteil y	0.416
Halbwertswinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714464
Model number	AC35398,AC35398

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300323596	Faltschachtel 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12.30 g	0.04 dm ³
4050300555195	Bündel 10	45 mm x 61 mm x 100 mm	88.33 g	0.27 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300555201	Versandschachtel 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1331.00 g	5.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.