


# VARTA LITHIUM Coin CR2430 Blister 1



Premium-Produkt für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Energiequelle mit einer garantierten hohen Leistung.

GTIN / EAN

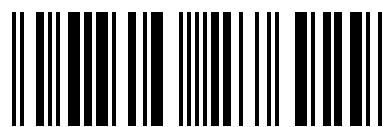

4 0 0 8 4 9 6 2 7 6 9 2 9

## Information

- Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum
- Batterietype gehört zu den Top 10 der meistverkauften Knopfzellen
- Einzigartige und moderne Prägung in Form des VARTA-Lichtkegels
- Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit
- Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden
- Eindeutige Warnung Batterien von Kindern fernzuhalten
- IEC 60086-4/ Ed.5 konforme Verpackung und Kennzeichnung
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität
- Kompakte, platzsparende Verpackung
- Verpackung beinhaltet 55% recyceltes Material

## Artikeldetails

Bestellnummer	06430 101 401
UVP (inkl. Mwst.)	4,99 EUR
Zolltarifnummer	85065030
Ursprungsland	China
IEC	CR2430
Andere	CR2430
System	Lithium
Volt	3,0
Verbrauchereinheit	1
Verpackungsinformation	Einzelblister

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 276929	56,0	7,5	65,0	0,006
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 043699	68,0	42,0	58,0	0,069
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 043880	140,0	226,0	65,0	0,762
PAL (Palette)	26000	40 08496 028610	800,0	1.200,0	800,0	219,120

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
10	26	260	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



