




RoHS Compliant

BOMcheck.net

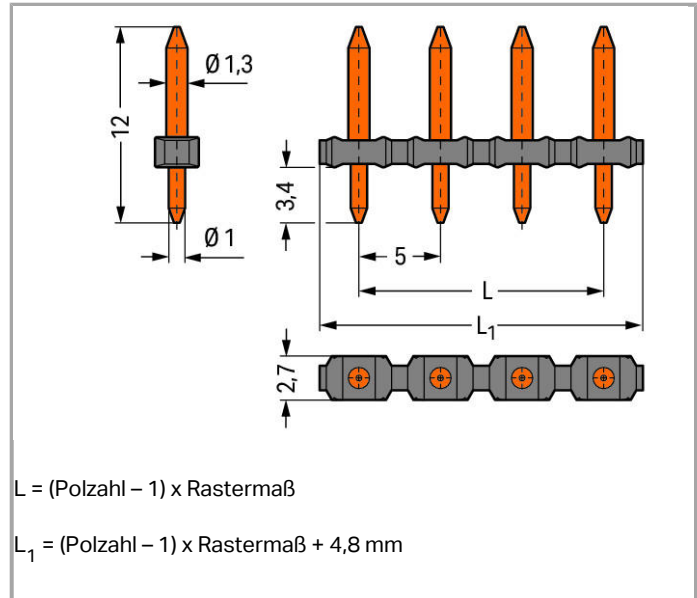

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	2
Anzahl der Ebenen	1

Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	9,8 mm / 0.386 inch
Höhe	12 mm / 0.472 inch
Tiefe	2,7 mm / 0.106 inch
Lötstiftlänge	3,4 mm
Lötstiftdurchmesser	1 mm
Bohrlochdurchmesser mit Toleranz	$1,3^{(+0,05)} \text{ mm}$

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine



Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

Werkstoffdaten

Gewicht	0.28 g
---------	--------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918368117
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	4 (GDS- und Durchführungsklemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-44-04-90
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.