




RoHS  Compliant

BOMcheck.net

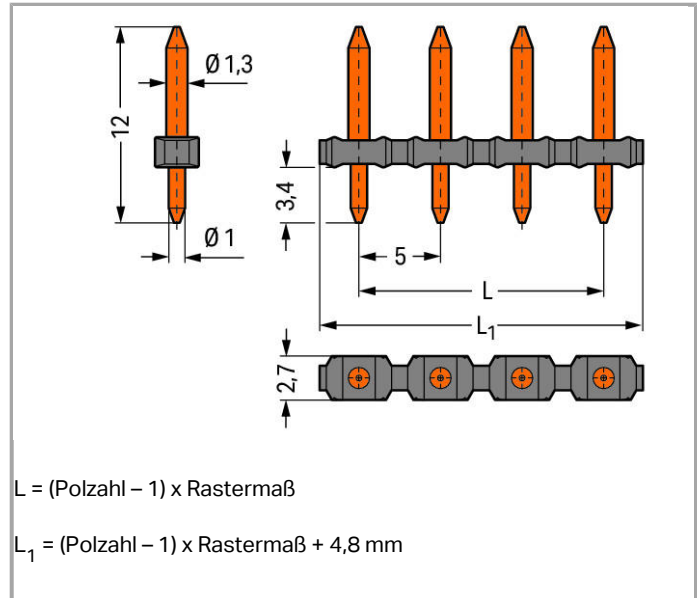

## Daten

### Anschlussdaten

Polzahl	6
Anzahl der Ebenen	1

### Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	29,8 mm / 1.173 inch
Höhe	12 mm / 0.472 inch
Tiefe	2,7 mm / 0.106 inch
Lötstiftlänge	3,4 mm
Lötstiftdurchmesser	1 mm
Bohrlochdurchmesser mit Toleranz	1,3 <sup>(+ 0,05)</sup> mm

### Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine



## Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

---

## Werkstoffdaten

Gewicht	0.7 g
---------	-------

---

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918325820
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	4 (GDS- und Durchführungsklemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-44-04-90
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.