

Steckbare Kleinschaltrelais; AC 230 V; 15 mm Bauhöhe; Klemmenblock 3-polig CCO

Artikelnummer: 788-179



Steckbare Kleinschaltrelais; AC 230 V; 15 mm Bauhöhe; Klemmenblock 3-polig CCO

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	788-179
GTIN / EAN	4050821867906
Inhalt	1
Verpackungseinheit	20
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

* Um die Goldschicht nicht zu beschädigen, sollten Schaltspannungen von DC 30 V und Ströme von 50 mA nicht überschritten werden. Bei höheren Schaltleistungen verdampft die Goldschicht. Der Niederschlag im Gehäuse kann zur Reduzierung der Lebensdauer führen.

Technische Daten



Sonstiges


Schaltleistung	min. 50 mW
Ansprechzeit typ. [ms]	7 [ms]
Lebensdauer mechanisch	> 3 x 107 Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	3 [ms]
Max. Schaltspannung	AC 250 V *
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4 kVA *
Nennverbrauch	AC 0,422 VA

Technische Daten	
Nennbetriebsart	100 % ED
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s]	5 [kVeff]
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff<	1 [kVeff]
Eingangsnennspannung (UN)	AC 230 V
Max. Dauerstrom	16 A *
Nennverbrauch [mW]	DC 200 [mW]
Lebensdauer mechanisch (DC-Spule)	> 3 x 107 Schaltspiele
Schutzart	IP40
Kontaktwerkstoff	AgNi + Au
Brandlast [MJ]	0.225 [MJ]
Gewicht [g]	15 [g]
Breite [mm]	12.7 [mm]
Breite [in]	0.5 [in]
Höhe [mm]	15.7 [mm]
Höhe [in]	0.618 [in]
Tiefe [mm]	29 [mm]
Tiefe [in]	1.142 [in]
Zulässige Umgebungstemperatur bei UN	-40 °C ... +70 °C
Brennbarkeit nach UL 94	V0

Druckansicht: Steckbare Kleinschaltrelais; AC 230 V; 15 mm Bauhöhe; Klemmenblock 3-polig CCO -
Artikelnummer: 788-179

Bilder & Zeichnungen

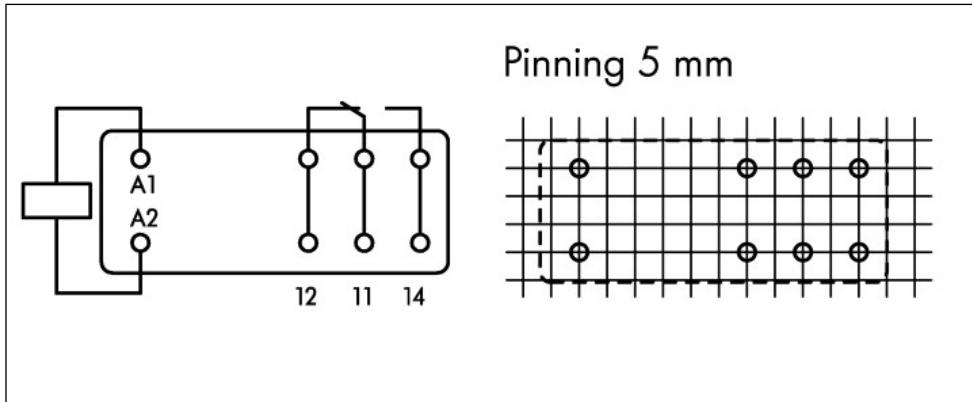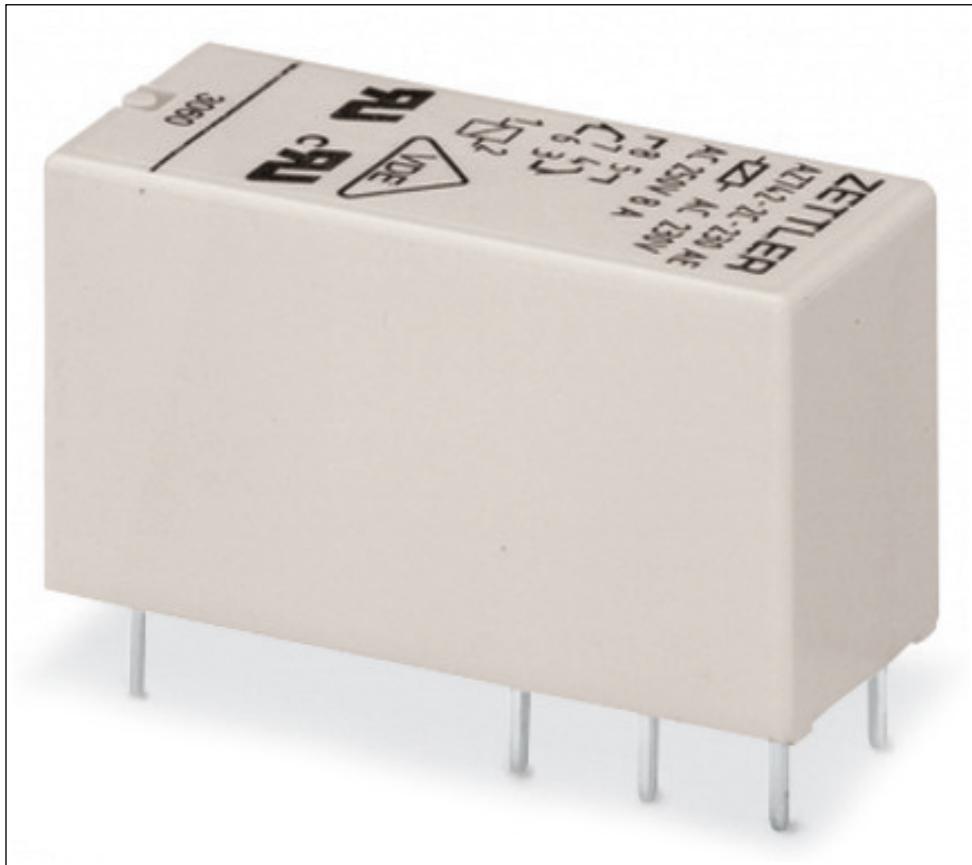

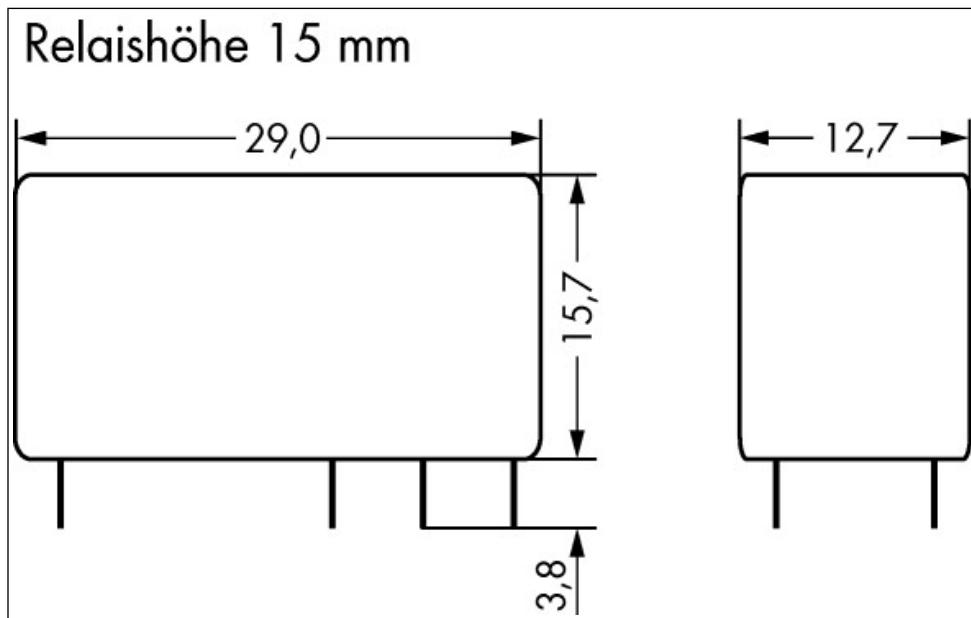

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansaстр. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.