


Datenblatt | Artikelnummer: 2022-1202

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²;
Push-in CAGE CLAMP®

www.wago.com/2022-1202

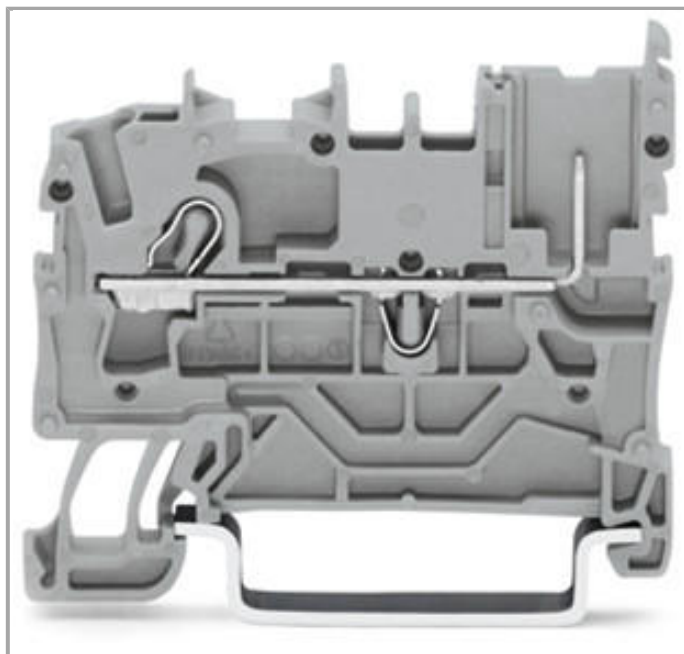

RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	690 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsstrom 2	32 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium



Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Eindrätiger Leiter	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Eindrätiger Leiter, direkt steckbar	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Feindrätiger Leiter	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab	0,75 mm ² / 18 AWG
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5,2 mm / 0.205 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	32,5 mm / 1.28 inch
Tiefe	48,5 mm / 1.909 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	orange
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.112 MJ
Gewicht	5.038 g

Kaufmännische Daten

GTIN	4045454752705
Produktgruppe	18 (X-COM-System)
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
eCl@ss 8.0	27-14-11-20
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	70107915






























UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2002-161 Adapter	www.wago.com/2002-161
	Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-110
	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-023
	Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-024
	Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145

	Art-Nr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-002
	Art-Nr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-005
	Art-Nr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-006
	Art-Nr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-007
	Art-Nr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-012
	Art-Nr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-023
	Art-Nr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-145/000-024
	Art-Nr.: 2009-191 Gruppenschildträger	www.wago.com/2009-191
	Art-Nr.: 2009-192 Gruppenschildträger	www.wago.com/2009-192
	Art-Nr.: 2009-193 Gruppenschildträger	www.wago.com/2009-193
	Art-Nr.: 2009-198 Adapter	www.wago.com/2009-198
	Art-Nr.: 248-501 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	www.wago.com/248-501
	Art-Nr.: 248-501/000-002 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/248-501/000-002
	Art-Nr.: 248-501/000-005 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/248-501/000-005
	Art-Nr.: 248-501/000-006 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/248-501/000-006
	Art-Nr.: 248-501/000-007 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/248-501/000-007



Art-Nr.: 248-501/000-012
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/248-501/000-012



Art-Nr.: 248-501/000-017
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/248-501/000-017



Art-Nr.: 248-501/000-023
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/248-501/000-023



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-002



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-005



Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-006



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-007



Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-012



Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-017



Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-023



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-024



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-002



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-005



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-006



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-007



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-012



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-017



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-023



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-024

Abschlussplatte



Art-Nr.: 2022-1291
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

www.wago.com/2022-1291



Art-Nr.: 2022-1292
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

www.wago.com/2022-1292

Kodierung



Art-Nr.: 2022-100
Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

www.wago.com/2022-100

Brücker



Art-Nr.: 2002-400
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A

www.wago.com/2002-400



Art-Nr.: 2002-402
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A

www.wago.com/2002-402



Art-Nr.: 2002-402/000-005
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A

www.wago.com/2002-402/000-005



Art-Nr.: 2002-402/000-006
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A

www.wago.com/2002-402/000-006



















Art-Nr.: 2002-403
Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A


















www.wago.com/2002-403



















 






Art-Nr.: 2002-403/000-005
Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A






www.wago.com/2002-403/000-005











	Art-Nr.: 2002-403/000-006 Kammbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-403/000-006
	Art-Nr.: 2002-404 Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-404
	Art-Nr.: 2002-404/000-005 Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-404/000-005
	Art-Nr.: 2002-404/000-006 Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-404/000-006
	Art-Nr.: 2002-405 Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-405
	Art-Nr.: 2002-405/000-005 Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-405/000-005
	Art-Nr.: 2002-405/000-006 Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-405/000-006
	Art-Nr.: 2002-405/011-000 Sternbrücke; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme	www.wago.com/2002-405/011-000
	Art-Nr.: 2002-406 Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-406
	Art-Nr.: 2002-406/000-005 Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-406/000-005
	Art-Nr.: 2002-406/000-006 Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-406/000-006
	Art-Nr.: 2002-406/020-000 Dreieckbrücke; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme	www.wago.com/2002-406/020-000
	Art-Nr.: 2002-407 Kammbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-407
	Art-Nr.: 2002-407/000-005 Kammbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-407/000-005
	Art-Nr.: 2002-407/000-006 Kammbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-407/000-006
	Art-Nr.: 2002-408 Kammbrücke; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-408












	Art-Nr.: 2022-408/000-005 Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-408/000-005
	Art-Nr.: 2022-408/000-006 Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-408/000-006
	Art-Nr.: 2022-409 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-409
	Art-Nr.: 2022-409/000-005 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-409/000-005
	Art-Nr.: 2022-409/000-006 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-409/000-006
	Art-Nr.: 2022-410 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-410
	Art-Nr.: 2022-410/000-005 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-410/000-005
	Art-Nr.: 2022-410/000-006 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-410/000-006
	Art-Nr.: 2022-423 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-423
	Art-Nr.: 2022-423/000-005 Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-423/000-005
	Art-Nr.: 2022-423/000-006 Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-423/000-006
	Art-Nr.: 2022-433 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-433
	Art-Nr.: 2022-434 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-434
	Art-Nr.: 2022-435 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-435
	Art-Nr.: 2022-436 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-436
	Art-Nr.: 2022-437 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-437
	Art-Nr.: 2022-438 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2022-438

	Art-Nr.: 2002-439 Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-439
	Art-Nr.: 2002-440 Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A	www.wago.com/2002-440
	Art-Nr.: 2002-472 Schachtelbrücke; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-472
	Art-Nr.: 2002-473 Schachtelbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-473
	Art-Nr.: 2002-473/011-000 Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	www.wago.com/2002-473/011-000
	Art-Nr.: 2002-474 Schachtelbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-474
	Art-Nr.: 2002-475 Schachtelbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-475
	Art-Nr.: 2002-475/011-000 Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	www.wago.com/2002-475/011-000
	Art-Nr.: 2002-476 Schachtelbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-476
	Art-Nr.: 2002-477 Schachtelbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-477
	Art-Nr.: 2002-477/011-000 Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	www.wago.com/2002-477/011-000
	Art-Nr.: 2002-478 Schachtelbrücke; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-478
	Art-Nr.: 2002-479 Schachtelbrücke; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-479
	Art-Nr.: 2002-479/011-000 Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	www.wago.com/2002-479/011-000
	Art-Nr.: 2002-480 Schachtelbrücke; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-480
	Art-Nr.: 2002-481 Schachtelbrücke; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-481
	Art-Nr.: 2002-481/011-000 Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	www.wago.com/2002-481/011-000

	Art-Nr.: 2002-482 Schachtelbrücke; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	www.wago.com/2002-482
	Art-Nr.: 2009-412 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	www.wago.com/2009-412
	Art-Nr.: 2009-414 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	www.wago.com/2009-414
	Art-Nr.: 2009-416 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	www.wago.com/2009-416
	Art-Nr.: 210-103 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	www.wago.com/210-103
	Art-Nr.: 210-123 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	www.wago.com/210-123
Isolierungs-Stopp		
	Art-Nr.: 2002-171 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 Stück / Strang	www.wago.com/2002-171
	Art-Nr.: 2002-172 Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm ² ; 5 Stück / Strang	www.wago.com/2002-172
Federleiste		
	Art-Nr.: 2022-101 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-101
	Art-Nr.: 2022-101/000-006 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/000-006
	Art-Nr.: 2022-101/000-012 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/000-012
	Art-Nr.: 2022-101/000-016 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/000-016
	Art-Nr.: 2022-101/122-000 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/122-000
	Art-Nr.: 2022-101/122-006 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/122-006
	Art-Nr.: 2022-101/122-016 1-Leiter-Federleiste; 1-polig	www.wago.com/2022-101/122-016

	Art-Nr.: 2022-101/132-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/132-000
	Art-Nr.: 2022-101/132-006 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/132-006
	Art-Nr.: 2022-101/132-016 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/132-016
	Art-Nr.: 2022-101/142-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/142-000
	Art-Nr.: 2022-101/142-006 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/142-006
	Art-Nr.: 2022-101/142-016 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig	www.wago.com/2022-101/142-016
	Art-Nr.: 2022-102 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102
	Art-Nr.: 2022-102/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102/000-006
	Art-Nr.: 2022-102/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102/000-016
	Art-Nr.: 2022-102/122-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102/122-000
	Art-Nr.: 2022-102/132-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102/132-000
	Art-Nr.: 2022-102/142-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 2-polig	www.wago.com/2022-102/142-000
	Art-Nr.: 2022-103 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103
	Art-Nr.: 2022-103/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-006
	Art-Nr.: 2022-103/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-016

	Art-Nr.: 2022-103/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-036
	Art-Nr.: 2022-103/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-037
	Art-Nr.: 2022-103/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-038
	Art-Nr.: 2022-103/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/000-039
	Art-Nr.: 2022-103/123-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/123-000
	Art-Nr.: 2022-103/133-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/133-000
	Art-Nr.: 2022-103/143-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 3-polig	www.wago.com/2022-103/143-000
	Art-Nr.: 2022-104 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104
	Art-Nr.: 2022-104/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-006
	Art-Nr.: 2022-104/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-016
	Art-Nr.: 2022-104/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-036
	Art-Nr.: 2022-104/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-037
	Art-Nr.: 2022-104/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-038
	Art-Nr.: 2022-104/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/000-039
	Art-Nr.: 2022-104/123-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/123-000

	Art-Nr.: 2022-104/133-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/133-000
	Art-Nr.: 2022-104/143-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/2022-104/143-000
	Art-Nr.: 2022-105 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105
	Art-Nr.: 2022-105/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-006
	Art-Nr.: 2022-105/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-016
	Art-Nr.: 2022-105/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-036
	Art-Nr.: 2022-105/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-037
	Art-Nr.: 2022-105/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-038
	Art-Nr.: 2022-105/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/000-039
	Art-Nr.: 2022-105/123-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/123-000
	Art-Nr.: 2022-105/134-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/134-000
	Art-Nr.: 2022-105/144-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/2022-105/144-000
	Art-Nr.: 2022-106 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/2022-106
	Art-Nr.: 2022-106/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/2022-106/000-006
	Art-Nr.: 2022-106/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/2022-106/000-016



Art-Nr.: 2022-106/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/000-036



Art-Nr.: 2022-106/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/000-037



Art-Nr.: 2022-106/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/000-038



Art-Nr.: 2022-106/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/000-039

Art-Nr.: 2022-106/123-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/123-000

Art-Nr.: 2022-106/134-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/134-000

Art-Nr.: 2022-106/144-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 6-polig

www.wago.com/2022-106/144-000

Art-Nr.: 2022-107
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107



Art-Nr.: 2022-107/000-006
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/000-006



Art-Nr.: 2022-107/000-016
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/000-016



Art-Nr.: 2022-107/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/000-036



Art-Nr.: 2022-107/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/000-037



Art-Nr.: 2022-107/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig







www.wago.com/2022-107/000-038

Art-Nr.: 2022-107/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/000-039

Art-Nr.: 2022-107/123-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 7-polig

www.wago.com/2022-107/123-000

	Art-Nr.: 2022-107/135-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 7-polig	www.wago.com/2022-107/135-000
	Art-Nr.: 2022-107/145-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 7-polig	www.wago.com/2022-107/145-000
	Art-Nr.: 2022-108 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108
	Art-Nr.: 2022-108/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-006
	Art-Nr.: 2022-108/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-016
	Art-Nr.: 2022-108/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-036
	Art-Nr.: 2022-108/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-037
	Art-Nr.: 2022-108/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-038
	Art-Nr.: 2022-108/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/000-039
	Art-Nr.: 2022-108/123-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/123-000
	Art-Nr.: 2022-108/135-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/135-000
	Art-Nr.: 2022-108/145-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/2022-108/145-000
	Art-Nr.: 2022-109 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 9-polig	www.wago.com/2022-109
	Art-Nr.: 2022-109/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 9-polig	www.wago.com/2022-109/000-006
	Art-Nr.: 2022-109/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 9-polig	www.wago.com/2022-109/000-016



Art-Nr.: 2022-109/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/000-036



Art-Nr.: 2022-109/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/000-037



Art-Nr.: 2022-109/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/000-038



Art-Nr.: 2022-109/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/000-039

Art-Nr.: 2022-109/123-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/123-000

Art-Nr.: 2022-109/135-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/135-000

Art-Nr.: 2022-109/145-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 9-polig

www.wago.com/2022-109/145-000

Art-Nr.: 2022-110
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110



Art-Nr.: 2022-110/000-006
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/000-006



Art-Nr.: 2022-110/000-016
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/000-016



Art-Nr.: 2022-110/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/000-036

Art-Nr.: 2022-110/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/000-037



Art-Nr.: 2022-110/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig







www.wago.com/2022-110/000-038

Art-Nr.: 2022-110/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/000-039

Art-Nr.: 2022-110/123-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 10-polig

www.wago.com/2022-110/123-000

	Art-Nr.: 2022-110/135-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 10-polig	www.wago.com/2022-110/135-000
	Art-Nr.: 2022-110/145-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 10-polig	www.wago.com/2022-110/145-000
	Art-Nr.: 2022-111 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111
	Art-Nr.: 2022-111/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-006
	Art-Nr.: 2022-111/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-016
	Art-Nr.: 2022-111/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-036
	Art-Nr.: 2022-111/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-037
	Art-Nr.: 2022-111/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-038
	Art-Nr.: 2022-111/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/000-039
	Art-Nr.: 2022-111/126-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/126-000
	Art-Nr.: 2022-111/136-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/136-000
	Art-Nr.: 2022-111/146-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/2022-111/146-000
	Art-Nr.: 2022-112 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 12-polig	www.wago.com/2022-112
	Art-Nr.: 2022-112/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 12-polig	www.wago.com/2022-112/000-006
	Art-Nr.: 2022-112/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 12-polig	www.wago.com/2022-112/000-016



Art-Nr.: 2022-112/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/000-036



Art-Nr.: 2022-112/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/000-037



Art-Nr.: 2022-112/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/000-038



Art-Nr.: 2022-112/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/000-039

Art-Nr.: 2022-112/126-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/126-000

Art-Nr.: 2022-112/136-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/136-000

Art-Nr.: 2022-112/146-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 12-polig

www.wago.com/2022-112/146-000

Art-Nr.: 2022-113
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113



Art-Nr.: 2022-113/000-006
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/000-006



Art-Nr.: 2022-113/000-016
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/000-016



Art-Nr.: 2022-113/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/000-036

Art-Nr.: 2022-113/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/000-037



Art-Nr.: 2022-113/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig




 


www.wago.com/2022-113/000-038

Art-Nr.: 2022-113/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/000-039

Art-Nr.: 2022-113/126-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 13-polig

www.wago.com/2022-113/126-000

	Art-Nr.: 2022-113/136-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 13-polig	www.wago.com/2022-113/136-000
	Art-Nr.: 2022-113/146-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 13-polig	www.wago.com/2022-113/146-000
	Art-Nr.: 2022-114 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114
	Art-Nr.: 2022-114/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-006
	Art-Nr.: 2022-114/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-016
	Art-Nr.: 2022-114/000-036 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-036
	Art-Nr.: 2022-114/000-037 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-037
	Art-Nr.: 2022-114/000-038 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-038
	Art-Nr.: 2022-114/000-039 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/000-039
	Art-Nr.: 2022-114/126-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/126-000
	Art-Nr.: 2022-114/136-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/136-000
	Art-Nr.: 2022-114/146-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/2022-114/146-000
	Art-Nr.: 2022-115 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 15-polig	www.wago.com/2022-115
	Art-Nr.: 2022-115/000-006 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 15-polig	www.wago.com/2022-115/000-006
	Art-Nr.: 2022-115/000-016 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm ² ; 15-polig	www.wago.com/2022-115/000-016



Art-Nr.: 2022-115/000-036
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/000-036

Art-Nr.: 2022-115/000-037
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/000-037



Art-Nr.: 2022-115/000-038
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/000-038

Art-Nr.: 2022-115/000-039
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/000-039

Art-Nr.: 2022-115/127-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/127-000

Art-Nr.: 2022-115/137-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/137-000

Art-Nr.: 2022-115/147-000
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm²; 15-polig

www.wago.com/2022-115/147-000

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-241
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-241



Art-Nr.: 216-242
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-242



Art-Nr.: 216-243
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-243



Art-Nr.: 216-244
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-244



Art-Nr.: 216-246
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-246



Art-Nr.: 216-262
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-262



Art-Nr.: 216-263
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-263



Art-Nr.: 216-264
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

www.wago.com/216-264


 

Art-Nr.: 216-266



 


	Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm ² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgedrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	www.wago.com/216-266
	Art-Nr.: 216-284 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgedrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	www.wago.com/216-284
	Art-Nr.: 216-286 Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm ² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgedrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	www.wago.com/216-286

Allgemeines Zubehör


	Art-Nr.: 2022-161 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-161
	Art-Nr.: 2022-162 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-162
	Art-Nr.: 2022-164 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-164
	Art-Nr.: 2022-167 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-167
	Art-Nr.: 2022-171 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-171
	Art-Nr.: 2022-172 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-172
	Art-Nr.: 2022-174 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-174
	Art-Nr.: 2022-177 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-177
	Art-Nr.: 2022-181 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-181
	Art-Nr.: 2022-182 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-182
	Art-Nr.: 2022-184 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-184
	Art-Nr.: 2022-187 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm ² ; 1-polig	www.wago.com/2022-187

Tragschiene

	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114

	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115
	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-198

Warnabdeckung

	Art-Nr.: 2002-115 Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen	www.wago.com/2002-115
--	--	--

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 2002-511 Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig	www.wago.com/2002-511
	Art-Nr.: 2002-549 Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen	www.wago.com/2002-549
	Art-Nr.: 2002-552 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 2-polig	www.wago.com/2002-552
	Art-Nr.: 2002-553 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 3-polig	www.wago.com/2002-553
	Art-Nr.: 2002-554 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 4-polig	www.wago.com/2002-554
	Art-Nr.: 2002-555 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 5-polig	www.wago.com/2002-555
	Art-Nr.: 2002-556 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 6-polig	www.wago.com/2002-556
	Art-Nr.: 2002-557 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 7-polig	www.wago.com/2002-557
	Art-Nr.: 2002-558 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 8-polig	www.wago.com/2002-558
	Art-Nr.: 2002-559 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 9-polig	www.wago.com/2002-559
	Art-Nr.: 2002-560 TOPJOB®S-Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; 10-polig	www.wago.com/2002-560
	Art-Nr.: 2009-174 Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen	www.wago.com/2009-174



Art-Nr.: 2009-182

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm

www.wago.com/2009-182



Art-Nr.: 859-500

Prüfstift; Ø 1 mm; Prüfleitung zum Anlöten

www.wago.com/859-500

Werkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2022-1202	Aug 15, 2018	DOCX 15,4 kB	Download
-----------	--------------	-----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 2022-1202	URL	Download
-----------------------	-----	----------

Produktfamilie

X-COM S

Die steckbaren Reihenklammersysteme X-COM® und X-COM® S sowie X-COM®S-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklammern und sind zudem steckbar als auch modular aufbaubar.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.