


## 97 21 215 B Crimpzange

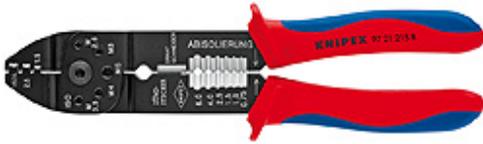

- Technische Attribute
- Beschreibung
- Anwendung

	<b>No.</b>	97 21 215 B
	<b>EAN</b>	4003773019695
	<b>Zange</b>	brüniert
	<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
	<b>Anwendung</b>	unisolierter, offener Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
	<b>Kapazität</b>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
	<b>AWG</b>	20 - 13
	<b>Anzahl der Nester</b>	3
	<b>Länge</b>	230 mm
	<b>Gewicht netto</b>	290 g

- zum Kabelschneiden, Absolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten