


Sensor-Außenleuchte

L 585 S

schwarz

EAN 4007841 005535

Art.-Nr. 005535

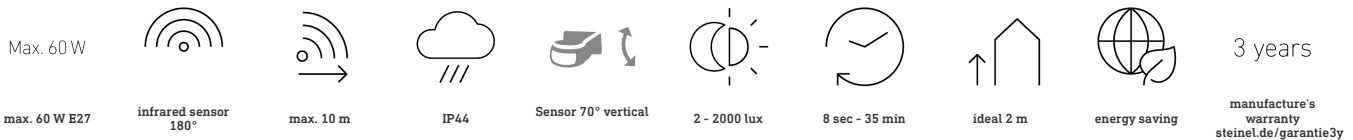

Funktionsbeschreibung

Individualist ohne Ecken und Kanten. Sensor-Außenleuchte L 585 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 70° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	229 x 215 x 312 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	60 W	Softlichtstart	Nein
Eigenverbrauch	0,55 W	Schlagfestigkeit	IK03
Vernetzung	Nein	Schutzart	IP44
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Nein	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Sockel	E27	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Mit Bewegungsmelder	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Montageort	Wand
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)	Variante	schwarz
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)	VPE1, EAN	4007841005535
Dämmerungsschalter	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 003548

Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560

Sensor-Außenleuchte

L 585 S


schwarz

EAN 4007841 005535

Art.-Nr. 005535



Sensorerfassungsbereich

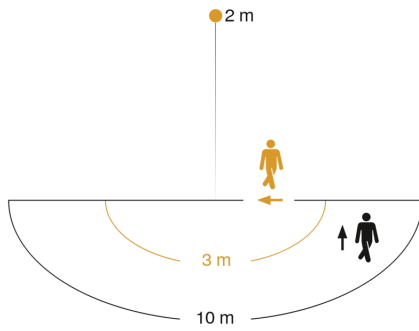

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

