
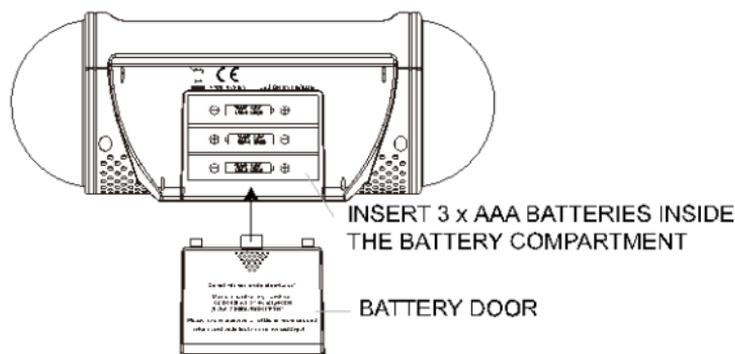
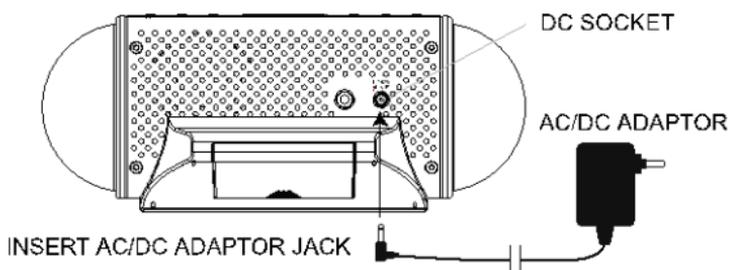
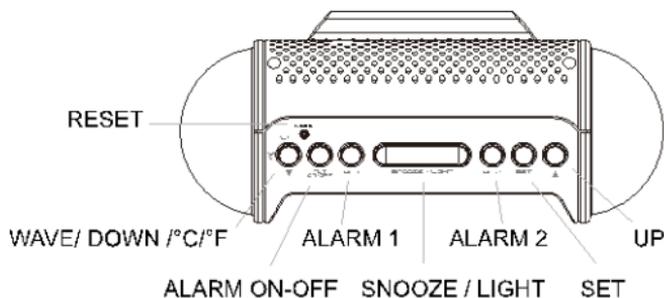


Bedienungsanleitung

WT499 Funkwecker mit Aufwach- und Stimmungslicht

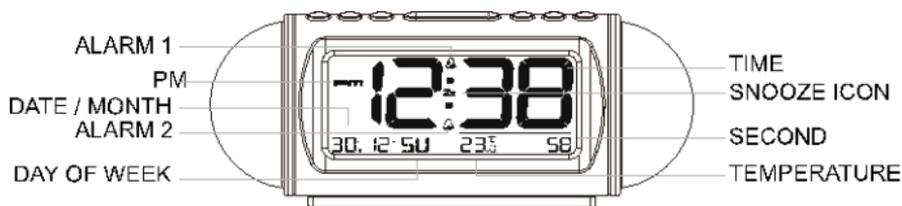

Bezeichnungen in der Abbildung:

Figure 1:	ENGLISH	DEUTSCH
	DATE OF WEEK	Wochentag
	ALARM 2	Alarm 2
	DATE / MONTH	Tag/ Monat
	PM	Kürzel: nachmittags
	ALARM 1	Alarm 1
	TIME	Uhrzeit
	SNOOZE ICON	Schlummersymbol
	SECOND	Sekunde
	TEMPERATURE	Temperatur
	UP	Hoch
	SET	Bestätigen
	ALARM 2	Alarm 2
	SNOOZE / LIGHT	Schlummerfunktion/ Licht
	ALARM 1	Alarm 1
	ALARM ON – OFF	Alarm Ein – Aus
	WAVE / DOWN / °C/°F	Funksignalsuche/ Runter/ °C/ °F
	RESET	Neustart
	DC SOCKET	DC-Eingang
	AC/DC ADAPTOR	AC/DC Adapter (Netzteil)
	INERT AC/DC ADAPOR JACK	AC/DC Adapterbuchse einstecken
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	3 x AAA Batterien in das Batteriefach einlegen
	BATTERY DOOR	Batteriefachdeckel

Funktionen:

- **DCF-Funkuhr**
- **Sanftes Aufwachlicht, 15 oder 30 Minuten vor Alarmzeit**
- **Energiesparendes, super helles, weißes LED-Licht mit 15 Helligkeitsstufen**
- **Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion**
- **2 Alarmer**
- **12 h/24Hr Zeitanzeigeformat**
- **Innentemperatur in °C/°F**
- **Automatischer Dimmung des Hintergrundlichts mittels Lichtsensor**
- **Programmierbare Schlummerintervalle von 5 – 60 Minuten**
- **Back-up Batterie (3 x AAA Batterien, nicht inklusive)**
- **Externe Stromversorgung mit AC/DC Adapter (Netzteil) (inklusive)**

ANSCHLUSS

Für bestmöglichen Funkempfang platzieren Sie das Gerät in der Nähe eines Fensters und in ausreichender Entfernung zu metallischen Oberflächen, elektrischen Geräten und Magnetfeldern. Der Abstand zwischen Gerät und Steckdose sollte mindestens 1 Meter betragen. Schließen Sie das Netzteil mit den entsprechenden Enden an die Steckdose und das Gerät an, dieses ist nun betriebsbereit.

BACK-UP BATTERIE-INSTALLATION

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Station.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Werden nur die Batterien für den Betrieb genutzt, sind die Dauer-Hintergrundbeleuchtung, das Aufwachlicht sowie das Stimmungslicht deaktiviert.

BEEINTRÄCHTIGUNG DES FUNKEMPFANGS

Der Funkwecker empfängt die genaue Uhrzeit mittels Funktechnologie.

Wie bei anderen kabellosen Geräten ist auch hier die Empfangsfähigkeit unter folgenden Umständen beeinträchtigt:

- Lange Übertragungswege
- Naheliegende Berge und Täler
- Zwischen hohen Gebäuden
- Nahe Schienen, Hochspannungskabeln
- Nahe Autobahnen, Flughäfen
- Nahe Großbaustellen
- In Betonbauwerken
- Nahe elektrischer Geräte
- Nahe Computer, Fernseher
- In sich bewegenden Fahrzeugen
- Nahe metallischen Flächen

Platzieren Sie das Gerät an einem Ort mit optimalem Funkempfang, z.B. in der Nähe eines Fensters und in ausreichender Entfernung zu metallischen Oberflächen, elektrischen Geräten und Magnetfeldern.

DCF-SIGNALEMPFANG UND SYMBOLE

Ist das Gerät betriebsbereit, startet automatisch die Funksignalsuche. Das Symbol  blinkt.

Schwaches oder kein DCF-Signal	(nur das Symbol ▲ blinkt)
Starkes DCF-Signal	(das Symbol  blinkt)
Erfolgreicher Empfang	(das Symbol  bleibt fest stehend)
Fehlgeschlagener Empfang	(das Symbol  verschwindet)

Automatischer und manueller Empfang

Das Gerät startet täglich um 1:00, 2:00, 3:00 Uhr automatisch die Funksignalsuche. Schlägt der Funkempfang bis 3:00 Uhr fehl, startet die Funksignalsuche nochmals um 4:00 Uhr. Schlägt der Funkempfang dann erneut fehl, startet die Funksignalsuche ein letztes Mal um 5:00 Uhr. Schlägt der Funkempfang auch dann erneut fehl, startet die Funksignalsuche erst am nächsten Tag um 1:00 Uhr.

Manueller Funkempfang: Halten Sie die ▼ /  Taste gedrückt, bis ein kurzer Piepton ertönt und die Funksignalsuche beginnt. Halten Sie die ▼ /  Taste gedrückt, um die Funksignalsuche abubrechen.

Hinweis: Während der Funksignalsuche sind das Aufwachlicht und das Stimmungslicht deaktiviert, sowie sämtliche Tasten ohne Funktion.

EINSTELLUNG VON KALENDER, 12/24Hr ANZEIGE UND UHRZEIT

1. Halten Sie die **SET** Taste für 2 Sekunden gedrückt . “**24 Hr**” blinkt. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um zwischen den Zeitanzeigeformaten “**12 Hr**” oder “**24 Hr**” zu wechseln. Bei Auswahl von “**12 Hr**” wird **AM** oder **PM** zusätzlich zur Uhrzeit angezeigt.

2. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. “**00**” blinkt. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um die Zeitzone auszuwählen:

“00” = GMT +1 Stunde (z.B. Deutschland)

“01” = GMT +2 Stunden (z.B. Finnland)

“-01” = GMT 00 Stunden (z.B. Großbritannien)

3. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. "Zz" und "05" blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um den Intervall für den Schlummeralarm einzustellen (5-60 Minuten).
6. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Die Jahresziffern "2011" blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um das Jahr einzustellen.
7. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um den Monat einzustellen.
8. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Die Tagesziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um den Tag einzustellen.
9. Drücken Sie die **SET** Taste erneut. Der Wochentag blinkt. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um die Sprache auszuwählen:

EN = Englisch

DU = Niederländisch

GE = Deutsch

SP= Spanisch

FR = Französisch

DA = Dänisch

IT = Italienisch

10. Drücken Sie die **SET** Taste um den Einstellungsmodus zu beenden. Das Gerät kehrt automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

EINSTELLUNG VON ALARM 1 UND 2

Halten Sie die **AL1** Taste gedrückt bis im unteren Teil des Displays "6:00" und "A1" angezeigt werden. Die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um die gewünschte Stunde für den Alarm einzustellen.

Drücken Sie die **AL1** Taste erneut. Die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ / ▼ um die gewünschten Minuten für den Alarm einzustellen.

Drücken Sie die **AL1** Taste um den Einstellungsmodus zu beenden. Das Gerät kehrt automatisch zur

Uhrzeitanzeige zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Zum Einstellen von Alarm 2 halten Sie die **AL2** Taste gedrückt bis im unteren Teil des Displays "6:00" und "A2" angezeigt werden. Wiederholen Sie die bei AL1 genannten Schritte um AL2 einzustellen.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES ALARMS

Drücken Sie einmal die **ALM ON.OFF** Taste um Alarm 1 oder Alarm 2 ein- oder auszuschalten. Ist der Alarm eingeschaltet, werden das  und/ oder das  Symbol zwischen den Stunden- und Minutenziffern angezeigt. Um beide Alarmer zu ausschalten, drücken Sie einmal die **ALM ON.OFF** Taste bis beide Symbole  und  verschwinden.

SCHLUMMERALARMS

Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, ertönt der Weckalarm. Die Symbole  und/ oder  blinken.

1) Drücken Sie die **SNOOZE** Taste oben mittig auf dem Gerät um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Das "Zz" Symbol blinkt. Der Alarm ertönt erneut nach der beim Intervall für den Schlummeralarm eingestellten Zeit.

2) Um den Alarm auszuschalten während dieser ertönt, drücken Sie einmal die **ALM ON.OFF** Taste. Der Alarm stoppt und die Symbole  und/ oder  verbleiben feststehend. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur selben Zeit.

Alarmdauer: 2 Minuten

EIN- UND AUSSCHALTEN DES AUFWACHLICHTS

Halten Sie die **SNOOZE/ LIGHT** Taste gedrückt bis das  Symbol und "OFF" im Display blinken.. Drücken Sie die  /  Taste zum Auswählen:

15: Das Licht schaltet sich 15 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein und wird innerhalb dieses Zeitraums heller.

30: Das Licht schaltet sich 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein und wird innerhalb dieses Zeitraums heller.

OFF: Das Aufwachlicht ist ausgeschaltet.

Drücken Sie erneut die **SNOOZE/ LIGHT** Taste um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

WEIßES LED-LICHT ODER FARBWECHSELFUNKTION


1. Drücken Sie die **SNOOZE/ LIGHT** Taste um das weiße LED-Licht einzuschalten. Im Display wird **L09** angezeigt, die voreingestellte Helligkeitsstufe für das weiße LED-Licht. Drücken Sie die **▲ / ▼** Taste um die Helligkeitsstufe von 0 (niedrigste) bis 15 (höchste) zu erhöhen oder zu vermindern.
2. Drücken Sie erneut die **SNOOZE/ LIGHT** Taste um das Stimmungslicht mit Farbwechsel einzuschalten.
3. Drücken Sie erneut die **SNOOZE/ LIGHT** Taste um eine beliebige Farbe aus dem Stimmungslicht auszuwählen und einzuschalten.
4. Drücken Sie erneut die **SNOOZE/ LIGHT** um alle Beleuchtungsfunktionen auszuschalten.

Das Gerät kehrt automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

AUTOMATISCHER LICHTSENSOR

Das Gerät ist mit einem automatischen Lichtsensor ausgestattet (rechte Seite). Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird automatisch reduziert sobald es in der Umgebung/ im Raum dunkler wird.

Bitte platzieren Sie das Gerät mindestens 10cm entfernt von Objekten, die den Sensor überragen.

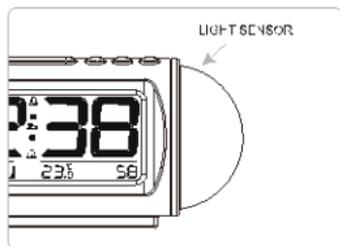

TEMPERATURANZEIGEFORMAT °C ODER °F

Drücken Sie einmal die **▼** (°C/°F) Taste um zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C oder °F zu wechseln.

FEHLERSUCHE

Falls das Gerät fehlerhafte Informationen oder Ziffern anzeigt, liegt das möglicherweise an elektrostatischer Entladung oder Störquellen. Drücken Sie die **RESET** Taste. Das Gerät stellt sich auf die voreingestellte Uhrzeit und Datum zurück und startet automatisch wieder die Funksignalsuche.

SCHUTZ DES GERÄTS

1. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
3. Setzen Sie das Gerät nicht großer Gewalteinwirkung, Trockenheit oder Feuchtigkeit aus.
4. Öffnen Sie nicht das Innengehäuse und manipulieren Sie nicht die Bauteile des Geräts.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturmessbereich:	0°C bis +50°C (32°F bis +122°F)
Temperaturauflösung:	0.1°C
Alarmdauer:	2 Minuten
Intervall Schlummeralarm:	5-60 Minuten