


Breitband Kompaktverstärker 33dB

Produktmerkmale:

- Für den Einsatz in Kabelnetzen und DVB-T Empfangsanlagen
- Ortsgespeist
- Geringes Rauschmaß
- Anschlüsse: F-Norm, Buchsen
- Ohne Rückweg
- Hohe Aussteuerbarkeit
- Innenmontage
- Kompaktes Design
- 20dB Pegelsteller zur Pegelanpassung

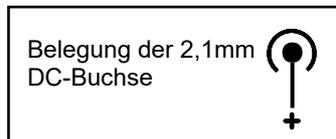

Technische Daten:

Frequenzbereich:	5-1000MHz
Verstärkung:	33dB
Max.Ausg.Pegel:	102dBµV
Rauschmaß:	3dB
Spannungsversorgung:	12VDC Stabilisiert, 120mA
Gehäuse:	Weißblechgehäuse mit Montagehalter
Anschlüsse(HF):	F-Norm, Buchsen
Anschluss(DC):	2,1mm DC-Buchse
Pegelsteller:	0-20dB

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage bzw. Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Beim Betrieb in Feuchträumen oder im Außenbereich besteht die Gefahr eines Kurzschlusses(Brandgefahr) oder elektrischen Schlages(Lebensgefahr). Wählen Sie unbedingt einen Montage- oder Aufstellungsort bei dem keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können!

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie Nähe zu Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern oder Schornsteinen.

Lüftungsschlitze und Kühlkörper sind wichtige Funktionselemente und dürfen keinesfalls verschlossen oder abgedeckt werden.

Bitte achten Sie bei der Montage auf ausreichende Frischluftzufuhr.

-Dies verhindert die Überhitzung und den vorzeitigen Ausfall des Gerätes.

Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und darf nur auf ebenen, nicht brennbaren Untergründen montiert werden.

Achten Sie unbedingt auf die Erdung der gesamten Antennenanlage und des Verstärkers nach den gängigen Vorschriften.

Vor Öffnen oder Reinigen des des Gerätes Netzstecker ziehen!

Zur Reinigung können Sie ein nebelfeuchtes Baumwolltuch verwenden, vor Wiederinbetriebnahme unbedingt vollständige Abtrocknung abwarten!

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der VDE-Richtlinien vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage bzw. Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Beim Betrieb in Feuchträumen oder im Aussenbereich besteht die Gefahr eines Kurzschlusses (Brandgefahr) oder elektrischen Schlages (Lebensgefahr). Wählen Sie unbedingt einen Montage oder Aufstellungsort bei dem keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können!

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie Nähe zu Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern oder Schornsteinen.

Lüftungsschlitze und Kühlkörper sind wichtige Funktionselemente und dürfen keinesfalls verschlossen oder abgedeckt werden.

Bitte achten Sie bei der Montage auf ausreichende Frischluftzufuhr.

-Dies verhindert die Überhitzung und den vorzeitigen Ausfall des Gerätes.


Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und darf nur auf ebenen, nicht brennbaren Untergründen montiert werden.

Achten Sie unbedingt auf die Erdung der gesamten Antennenanlage und des Verstärkers nach den gängigen Vorschriften.

Vor Öffnen oder Reinigen des des Gerätes Netzstecker ziehen!

Zur Reinigung können Sie ein nebelfeuchtes Baumwolltuch verwenden, vor Wiederinbetriebnahme unbedingt vollständige Abtrocknung abwarten!

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der VDE-Richtlinien vorgenommen werden.

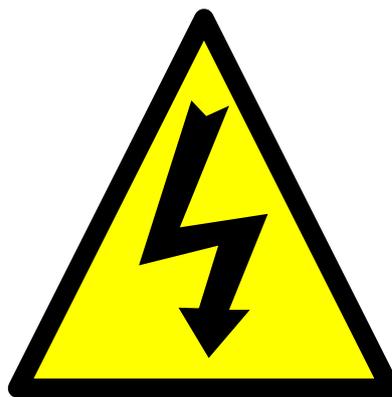

Sorfältig lesen!