

VARIO® LINEA Steckdosenleiste


Universal 6-fach FlexPlus mit ext. Hand- und Fußtaster

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Externer Hand- und Fußtaster mit 2 m flexibler Zuleitung und Signalleuchte
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung

Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Externer Hand- und Fußtaster mit 2 m flexibler Zuleitung und Signallampe
- Taster ist steckbar über RJ12-Buchse, 6-polig
- Energieverbrauch: 0,7 W (ausgeschalteter Zustand); 1,8 W (eingeschalteter Zustand)

Abmaße: 462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 454 mm
EAN: 401209600419 6
VPE: 25 St.
Artikelnr.: 0200c00062381

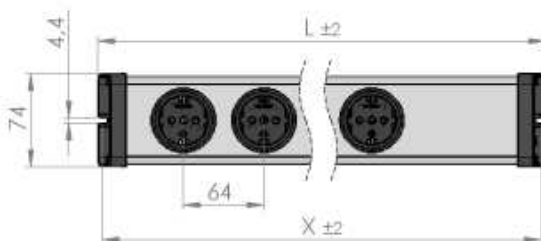

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014

