

RJ11-Buchseneinsatz - VS-RJ11-BU-MOD/BU - 1656356

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Buchseinsatz RJ11, modulares System (Keystone), 6-polig, ungeschirmt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356029803

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	6
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	nein
Anschlussart	Buchse

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	6
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705

RJ11-Buchseneinsatz - VS-RJ11-BU-MOD/BU - 1656356

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

 GOST
--

Zeichnungen

RJ11-Buchseneinsatz - VS-RJ11-BU-MOD/BU - 1656356

Maßzeichnung

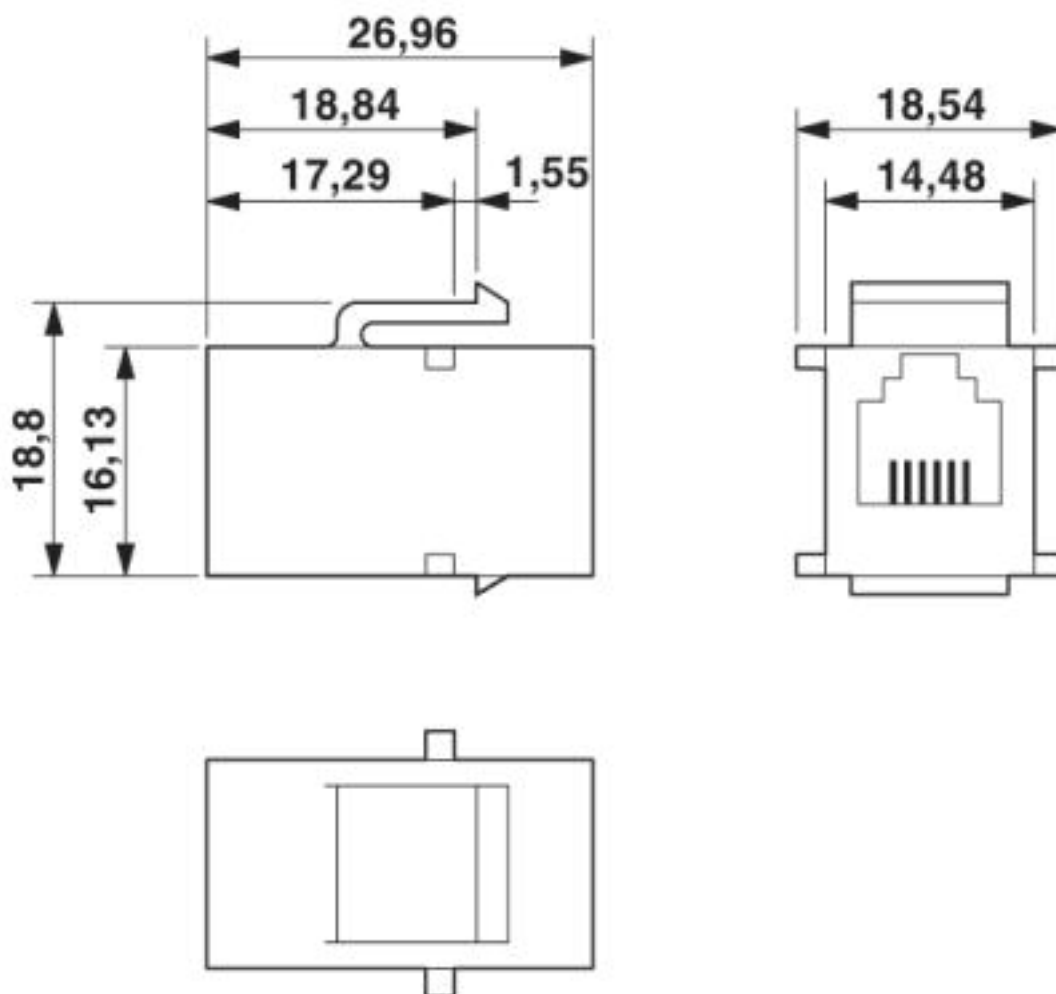

RJ11-Buchseneinsatz

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>