

## D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 5 m

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356029797

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

<b>Polzahl</b>	25
<b>Steckzyklen</b>	≥ 50
<b>Kabelabgang</b>	gerade
<b>Kabellänge</b>	5 m

#### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0 °C ... 70 °C
<b>Schutzart</b>	IP20

#### Materialangaben

<b>Material Gehäuse</b>	PVC
<b>Material Kontakt</b>	Kupferlegierung
<b>Material Kontaktoberfläche</b>	vergoldet
<b>Außenmantel, Material</b>	PVC

#### Elektrische Kennwerte

<b>Bemessungsspannung (III/3)</b>	125 V
<b>Bemessungsstrom</b>	1 A

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27060306
<b>eCl@ss 4.1</b>	27060306
<b>eCl@ss 5.0</b>	27061801
<b>eCl@ss 5.1</b>	27061801
<b>eCl@ss 6.0</b>	27061801

# D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM


ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501


## Zeichnungen

Maßzeichnung

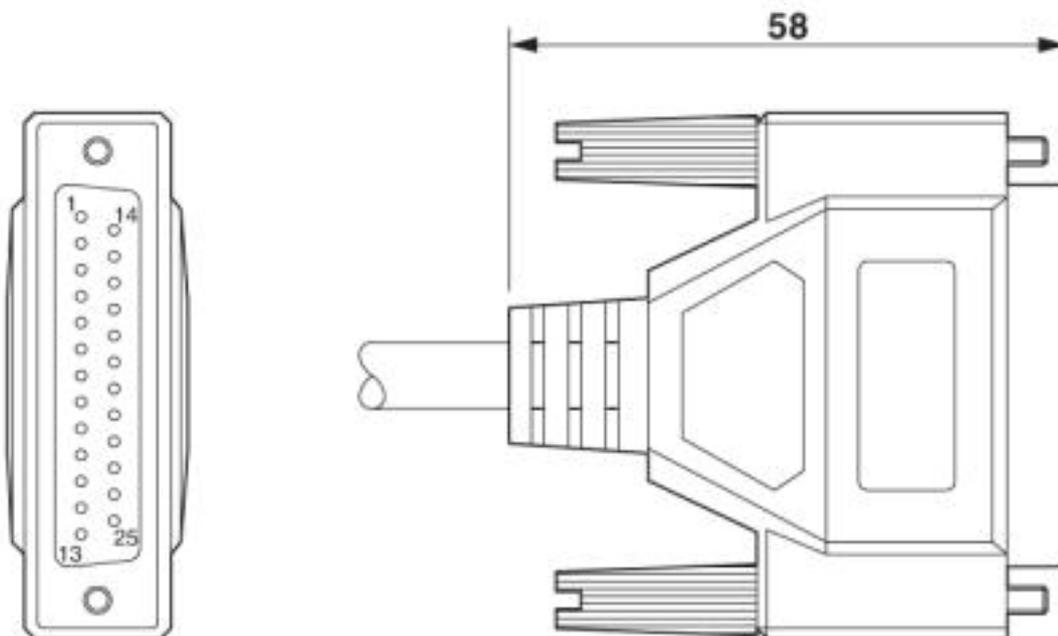


# D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

Maßzeichnung

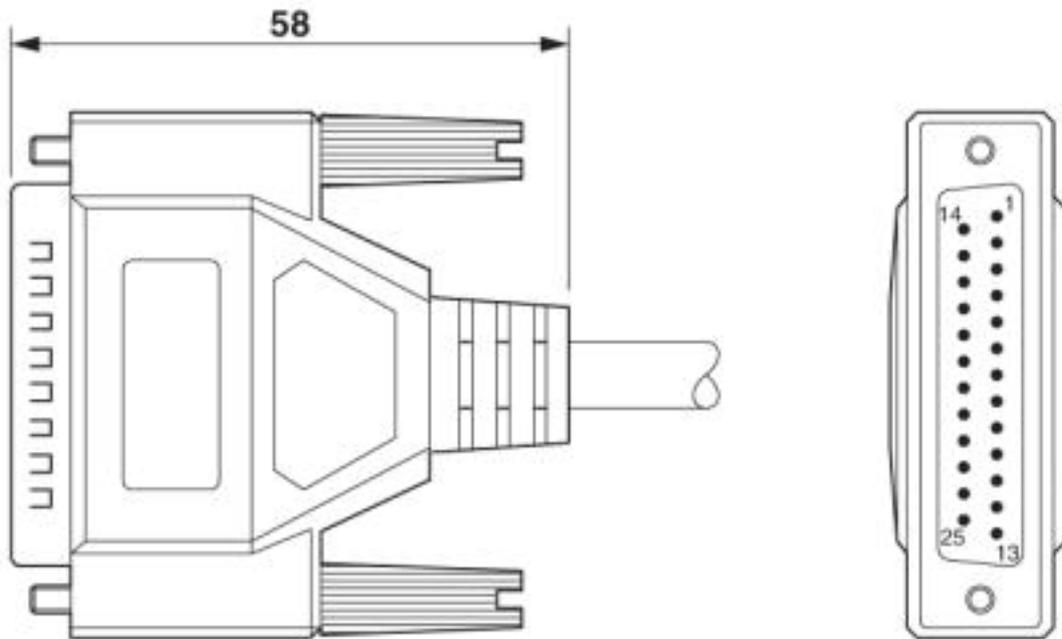


Schaltplan

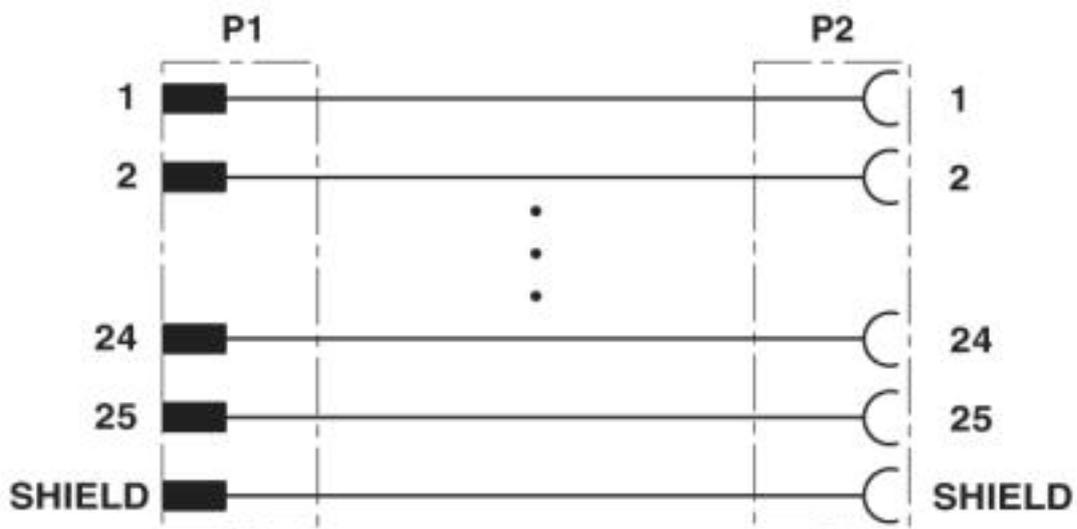

# D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

Schemazeichnung

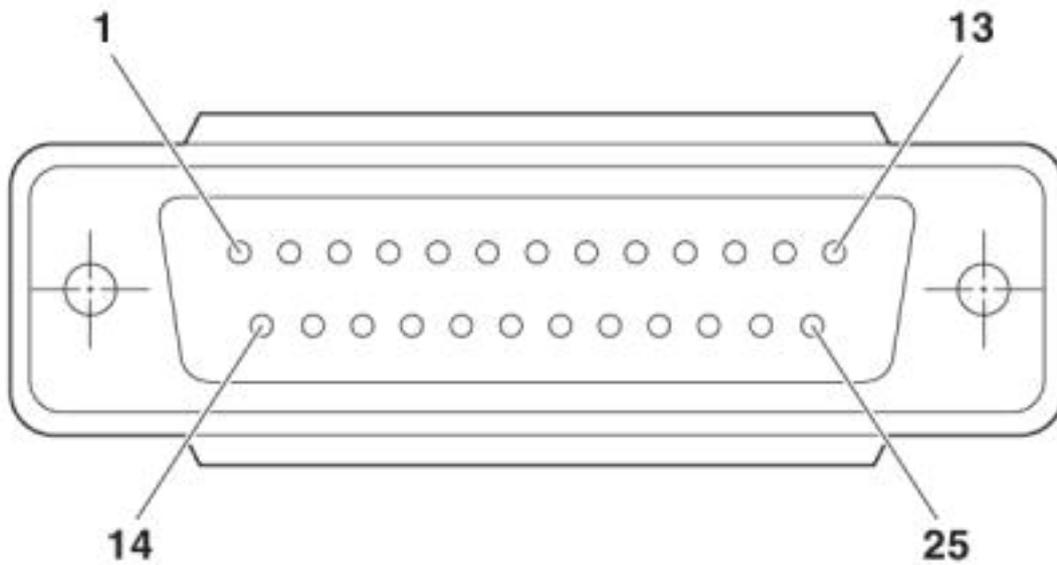

Schemazeichnung

