

MA400D - MA4000D

DIGITALE TRMS-AMPEREMETER MIT FLEXIBLEM STROMWANDLER



DigiFlex

**Flexible AC-Stromwandler
jetzt mit eigener Anzeige!**

- ▶ Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- ▶ Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- ▶ Messbereiche bis herunter zu einigen zehn mA
- ▶ Maximalwertspeicherung
- ▶ MA400D-1000: Umschließungs-Ø bis zu 320 mm



Die **DigiFlex** ergänzen die Werkzeuge und Messgeräte jedes Elektrikers in idealer Weise: Sie ermöglichen die Messung von AC-Stromstärken in TRMS-Qualität an sehr unzugänglichen elektrischen Leitern.


Die **DigiFlex**-Serie umfasst zwei Modelle, eine Version MA400D, die bereits Ströme ab einigen zehn mA messen kann und bestens geeignet ist für Messungen im Wohnbereich, aber auch für Verteileranlagen mit Stromstärken bis 400 A

Das Modell MA4000D ist mit seinem Messbereich bis 4000 A ausgelegt für leistungsstärkere Anlagen in der Industrie oder in der Stromerzeugung.

Die leistungsfähigen **DigiFlex** -Strommessgeräte sind sehr einfach zu bedienen. Mit nur zwei Tasten kann der Benutzer das Gerät einschalten, die Abschaltautomatik deaktivieren und die Anzeigespeicherung (HOLD) oder die Maximalwert-Speicherung (MAX HOLD) steuern.

Die integrierte Digitalanzeige mit 4000 Digits zeigt die Stromstärke direkt an.

Die praktische Formgebung des Gehäuses sorgt dafür, dass es gut in der Hand liegt, der Mehrzweckmagnethalter MultiFix ermöglicht das Anbringen des Geräts an Eisen- oder Stahloberflächen und das Klettband erleichtert die Aufbewahrung des Gerätes.

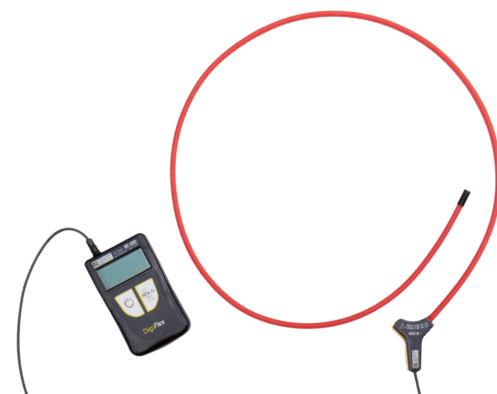

Mit ihrer ein Meter langen Messschleife ist die **MA400D-1000** die perfekte Ergänzung für die Werkzeugausstattung der Elektrofachkraft beim Messen und Suchen von Leck- oder Fehlerströmen bei mehradrigen Abgängen, für die ein größeres Umschließungsvermögen benötigt wird.

	MA400D			MA4000D		
Messbereich	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Messumfang	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Auflösung	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Genauigkeit	±(2% + 10 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(2%+ 10 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)
Umschließungs-Ø / Länge der Schleife	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1 000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Bandbreite	10 Hz ... 3 kHz					
Stromversorgung	2 Batterien 1,5V AAA/LR3					
Elektr. Sicherheit	IEC 61010 CAT IV 600V					
Temperaturbereich	0°C bis +50°C					
Gewicht	ca. 130 g					
Gehäuseabmessungen	100 x 60 x 20 mm					
Länge des Verbindungskabels	0,8 m					

Lieferumfang

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 :
1 DigiFlex-Stromwandler, Lieferung in der Blister-Verpackung mit 2 Batterien AAA 1,5 V, 1 Klettband und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

MA400D-1000 mit zusätzlich: 1 MultiFix-kompatible Tasche



Bestellangaben

MA400D-170.....P01120575Z
 MA400D-250.....P01120576Z
 MA400D-1000.....P01120578

MA4000D-350.....P01120577Z

Zubehör & Ersatzteile

Transporttasche 120 x 200 x 60.....P01298074
 Mehrzweckmagnethalter MultiFix.....P01102100Z
 Klettbänder (5 Stück).....P01102113
 MiniFlex-Öffnungsklemme (5er Set).....P01102102

Mit dem Mehrzweckmagnethalter MultiFix lassen sich die DigiFlex an jedem Eisen- oder Stahlteil anbringen, um beide Hände frei zu haben.

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
 Ohmstraße 1
 77694 KEHL / RHEIN
 Tel.: +49 7851 99 26-0
 Fax: +49 7851 99 26-60
 info@chauvin-arnoux.de
 www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
 Gastgebasse 27
 1230 WIEN
 Tel.: +43 1 61 61 9 61
 Fax: +43 1 61 61 9 61-61
 vie-office@chauvin-arnoux.at
 www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tel.: +41 44 727 75 55
 Fax: +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
CHAUVIN ARNOUX
 12-16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tel.: +33 1 44 85 44 38
 Fax: +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com



CHAUVIN ARNOUX