


# DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

**AK-300108-010-S**  
**EAN 4016032282891**

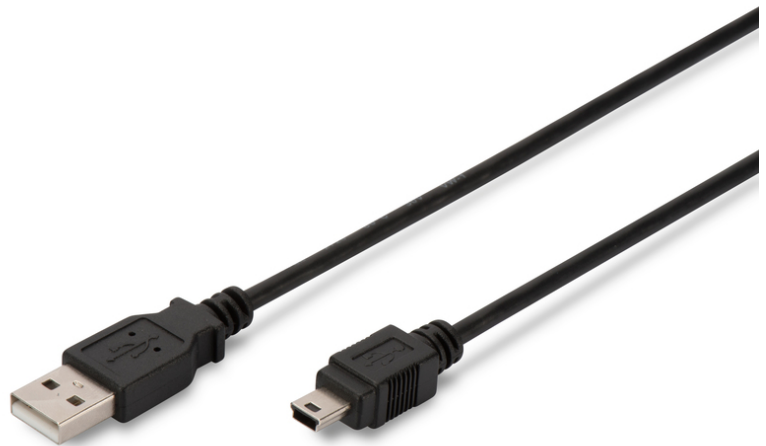

**USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, sw**

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit mini B (5-pin) Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

**Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.**

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz

- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	300	12,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,40	35,00	25,00	3,50	3.062,50
Einzel-VPE	1	0,04	18,00	15,00	2,00	540,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	18,00	15,00	2,00	540,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

