


Prüfspitzen

PRUEF 2600 C2

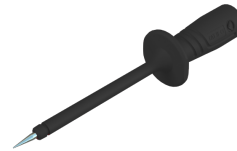

Produkt	PRUEF 2600 C2
Beschreibung	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker vernickelter Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Oxidschichten. 4mm Buchsenanschluss. Steckbar mit Sicherheits - Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260
Betriebsanleitung	BA463
Artikel-Nr. / *Farbe	9723271xx  00 schwarz  01 rot
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm Sicherheitssystem