
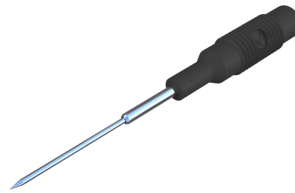


Prüfspitzen

MZS 1 - Pruef

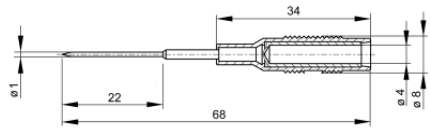

Produkt	MZS 1 - Pruef
Beschreibung	Nadelförmige, lange Edelstahl - Prüfspitze mit trittfester Isolierhülle und ungefederter 4mm Anschlussbuchse. Mit der Prüfspitze kann von der Rückseite des geschlossenen Steckverbindern während eines gesteckten Zustandes oder im Betrieb der Messleitung gemessen werden.
Betriebsanleitung	BA419
Artikel-Nr. / *Farbe	9736011xx  00 schwarz  01 rot Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederter 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-20 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System