

PHILIPS

Handstaubsauger

MiniVac

Zyklon und Zwei-Stufen-Filter

Schmale Ladestation

Nickel-Metallhydrid-Akkus

FC6144/01



Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutelosen Philips Akkusauger 7,2 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

Garantiert leistungsstark

- Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Optimale Filterung

- 2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Einfache Bedienung

- Runder Griff für optimale Handhabung
- Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren

Stets zur Hand

- Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)


Besonderheiten

Mit einem Handgriff abnehmbare Düse



Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

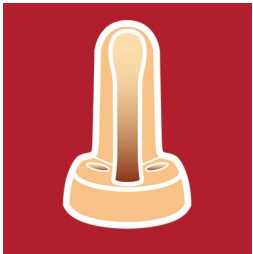

Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonisch



Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filterssystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der

erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Design mit aerodynamischer Düse



Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Praktischer Griff



Der Philips MiniVac ist mit einem runden Griff ausgestattet, mit dem das Gerät optimal in der Hand liegt. So können Sie den MiniVac beliebig greifen. Die Gummibeschichtung ist weich und verleiht Ihnen optimalen Halt.

Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus



Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus

Daten

Design

Farbe: Rubinrot

Designigenschaften: Transparente Staubkammer

Filterung

Staubaufnahmekapazität: 0,5 l

Filtersystem: 2-StufenZyklon-System

Düsen und Zubehör

Weiteres Zubehör: Ladestation

Leistung

Luftwirbel (max.): 840 l/min

Akkuspannung: 7,2 V

Ladezeit: 16 bis 18 Stunde(n)

Aufnahmeleistung (max.): 87 W

Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB

Laufzeit: 9 Minute(n)

Saugleistung (max.): 17 W

Saugkraft (max.): 3,9 kPa

Verwendbarkeit

Spezialfunktionen: Ladekontrollanzeige, Soft-Touch-Griff

Gewicht und Abmessungen

A-Box-Abmessungen (L x B x H):

508 x 335 x 490 mm

Geräte pro A-Box: 6

Verpackungsabmessungen (L x B x H):

460 x 160 x 160 mm

Produktgewicht: 1,5 kg