
Datenblatt


Artikel-Bezeichnung

Einbau-Wippenschalter Serie 8014/6 A

6 (2) A, 250 V, 1-polig, Ausschalter SK II, T 120° C
Einbaumaß (Lochmaß) 22 mm Ø mit Minustoleranz)
 Buchsenkontakt M 3 mit Berührungsschutz

eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten

Artikel-Abbildung

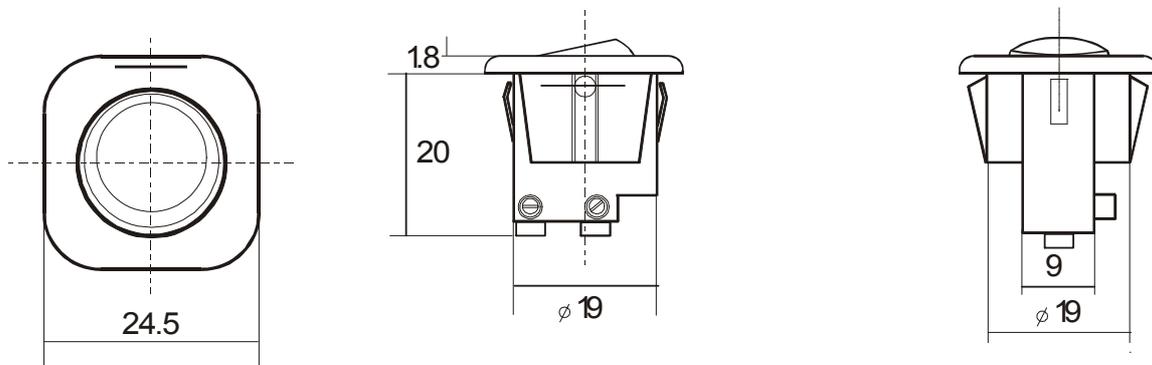

Einbaumaß (Lochmaß) 22 mm Ø mit Minustoleranz)

<i>inter Bär-Nr.</i>	<i>Farbe/Ausführung</i>
8014-108.01	weiß
8014-104.01	schwarz
8014-109.01	braun

Technische Änderungen vorbehalten!
Der Anschluss am 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!