


TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL SPECIFICATION	
Elektrische Daten		electrical specification	
Schaltspannung	48 V	switching voltage	
Schaltstrom	0,25 A	switching current	
Schaltleistung	3 W / VA	switching power	
Kontaktart	Wechsler C/O	contact form NO or NC	
Allgemein		general	
Schutzart	IP 67 DIN EN 60529	protection class	
Temperaturbereich	-25°C...+105°C	temperature range	

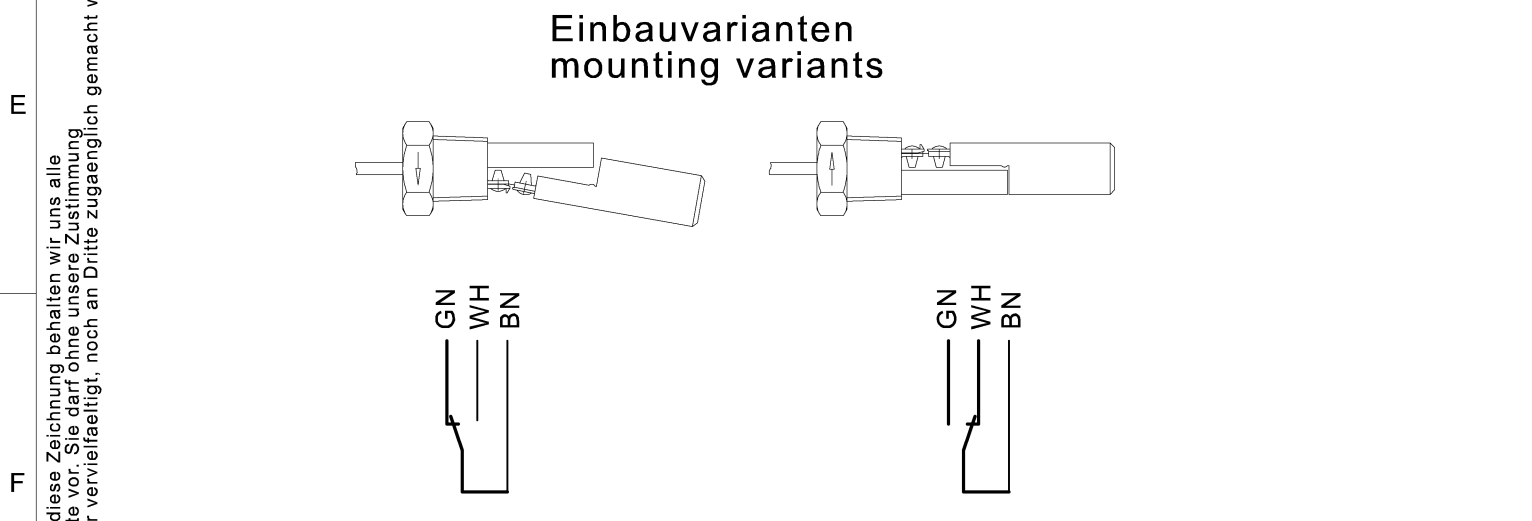

Verwendung Conrad 701599	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 v Winkel-,Form-,Lagetol. DIN ISO 2768 vL	Tolerierung ISO 8015 F/P-Hinweis	Maßstab 1:1 Werkstoff	Gewicht
a	160087	10.02.16	br1lu	
		Datum	Name	
		Bearb.	12.08.02	br1lu
		Gepr.	10.02.16	ro1fr
Zust Status	Aenderung	Datum	Name	
Freigabe			elobau e® sensor technology	
			Benennung Klappschwimmer Float Switch side mount	
			Nummer 205KS22001	
			Ers. fuer	
			Ers. durch	

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfaeltigt, noch an Dritte weitergegeben werden.