

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65

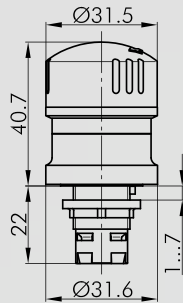

Not-Aus-Taste




Baureihe RX
 Einbauöffnung \varnothing 16 mm
 überlistsicher Ja
 Schaltstellungsanzeige Ja
 Blockierschutzkragen Nein
 Entriegelung Rechts- und Linksrotation
 Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850

Pilzknopf rot
 Frontrahmen gelb

RXUV

IP65

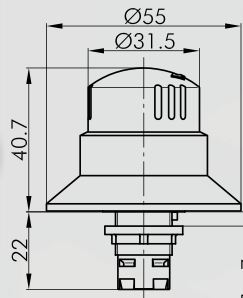

Not-Aus-Taste




Baureihe RX
 Einbauöffnung \varnothing 16 mm
 überlistsicher Ja
 Schaltstellungsanzeige Ja
 Blockierschutzkragen Ja
 Entriegelung Rechts- und Linksrotation
 Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850

Pilzknopf rot
 Frontrahmen gelb

RXBUV

IP65

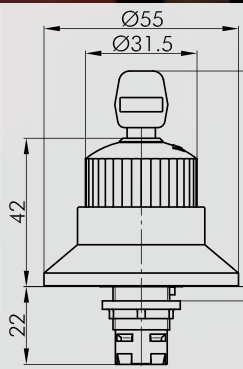

Not-Aus-Taste



Baureihe RX
 Einbauöffnung \varnothing 16 mm
 überlistsicher Ja
 Schaltstellungsanzeige Ja
 Blockierschutzkragen Ja
 Entriegelung Schlüssel
 Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850

Pilzknopf rot
 Frontrahmen gelb

RXBUVSE

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65

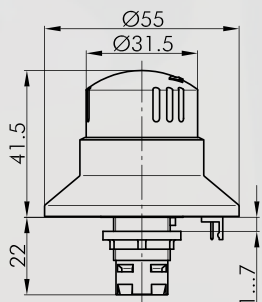

Not-Aus-Taste beleuchtbar

24V / 15mA AC/DC
Anschluss der LED-Ringbeleuchtung über VK_BKL043, VK_JST025BKL oder MAL möglich.


Baureihe	RX
Einbauöffnung	Ø 16 mm
überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Ja
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850



Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

RXBLUV

IP65

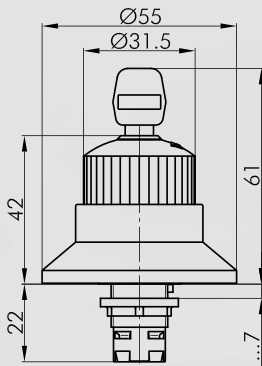

Not-Aus-Taste beleuchtbar

24V / 15mA AC/DC
Anschluss der LED-Ringbeleuchtung über VK_BKL043, VK_JST025BKL oder MAL möglich.

Baureihe	RX
Einbauöffnung	Ø 16 mm
überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Ja
Entriegelung	Schlüssel
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850



Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

RXBLUVSE



Verbindungskabel

VK_JST025BKL

zum Anschluss eines beleuchtbaren Not-Aus-Tasters an einen AS-Interface-Slave (Safety at Work)
2-adrige Litze, rot/schwarz, 0,25 mm² mit beidseitig angecrimptem Steckverbinder, Länge: ca. 10 cm



Verbindungskabel

VK_JST034

mit offenem Ende, z. B. zum Anschluss einer externen LED-Signalleuchte an einen AS-Interface-Slave (Safety at Work), 2-adrige Litze, rot/schwarz, 0,34mm² mit einseitig angecrimptem Steckverbinder. Länge: ca. 10 cm

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65

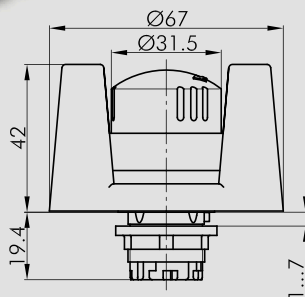

Not-Aus-Taste mit Schutzkragen

Hinweis: Der Anwender muß eine leichte Erreichbarkeit der Not-Aus-Taste mit Schutzkragen sicherstellen!


Baureihe QUARTEX-R
 Einbauöffnung Ø 22 mm
 überlistsicher Ja
 Schaltstellungsanzeige Ja
 Blockierschutzkragen Ja
 Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
 Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850



Pilzknopf rot
 Frontrahmen gelb

QRSKUV

IP65

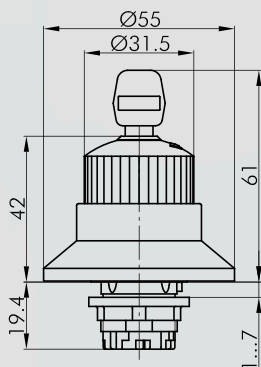

Not-Aus-Taste

Baureihe QUARTEX-R
 Einbauöffnung Ø 22 mm
 überlistsicher Ja
 Schaltstellungsanzeige Ja
 Blockierschutzkragen Ja
 Entriegelung Schlüssel
 Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850



Pilzknopf rot
 Frontrahmen gelb

QRBUVSE

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	FRVKOO, FRVKOOI
Beschreibung:	Not-Aus-Taste, überlistsicher
Approbationen:	-
Schalterart:	2Ö, 1S / 2Ö
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	15000

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie:	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung U_i :	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e :	250V	240V
Therm. Dauerstrom:	2.5A	2.5A

Technische Daten

Einbauöffnung:	22.3mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 2.5 Nm
Entriegelung:	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN 13850

Hinweis

- mit integriertem Kontakgeber (2 Öffner, 2 Öffner + 1 Schließer)
- Schaltstellungsanzeige
- überlistsicher nach EN 13850



Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung


Type

IP65

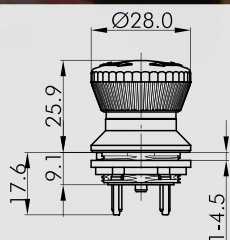


kompakte Not-Aus-Taste mit integriertem Kontaktgeber

 Baureihe FRVK
Einbauöffnung Ø 22 mm
Anschlussart Flachstecker 2.8x0.8 mm
Kontaktart 2 Ö
überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb




FRVKOO

IP65

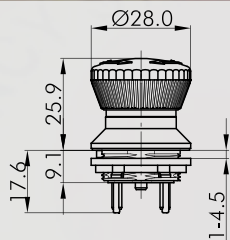


kompakte Not-Aus-Taste mit integriertem Kontaktgeber

Baureihe FRVK
Einbauöffnung Ø 22 mm
Anschlussart Flachstecker 2.8x0.8 mm
Kontaktart 2 Ö + 1 S
überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

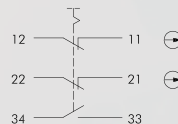


FRVKOOI

IP65

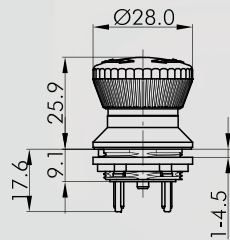

kompakte Not-Aus-Taste beleuchtbar

Baureihe FRVK
Einbauöffnung Ø 22 mm
Anschlussart Flachstecker 2.8x0.8 mm
Kontaktart 2 Ö
überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

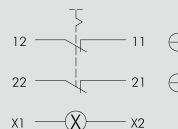

FRVKLOO