

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung



### Einbau-Druckserienschalter Serie 3076

2 A, 250 V, 1-polig, T 100° C, **Serienschalter**,  
 Zentralbefestigung M 12 x 1 mm  
 Schraubkontakte,  
 Glockenmutter aufgeschraubt  
 Schaltung 0/1/1+2/2/0

### Artikel-Abbildung



a	21,5	25
b	32,5	37

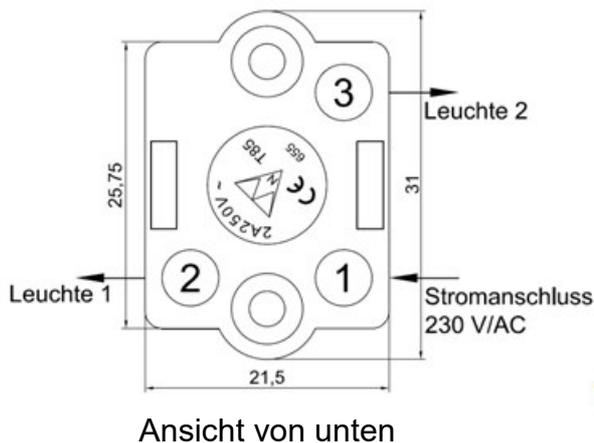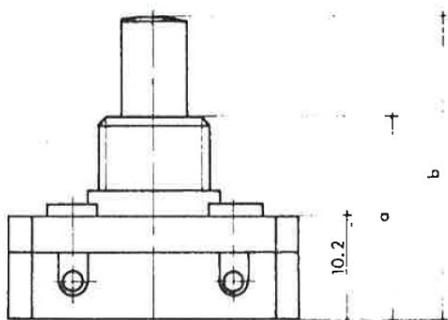

### Schaltfolge

Betätigung	Kontakt 2	Kontakt 3
0		
1	☀	
2	☀	☀
3		☀

inter BÄR-Nr.	Farbe	Ausführung
3076-001...	Knopf weiß	8 mm Gewinde
3076-002...	Knopf weiß	12 mm Gewinde

zusatz Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!