

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Einbau-Zugserienschalter Serie 3776


2 A, 250 V, 1-polig, T 85° C, **Serienschalter**,
 Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm
 Befestigungslöcher \varnothing 3,15 mm, Schraubkontakte,
 Zugschnurführung stirnseitig,
 Schaltung 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1+2 \rightarrow 2

Artikel-Abbildung



Anschlussbelegung:

Sockelhöhe: 10,3 mm
 Gesamthöhe: 16,8 mm

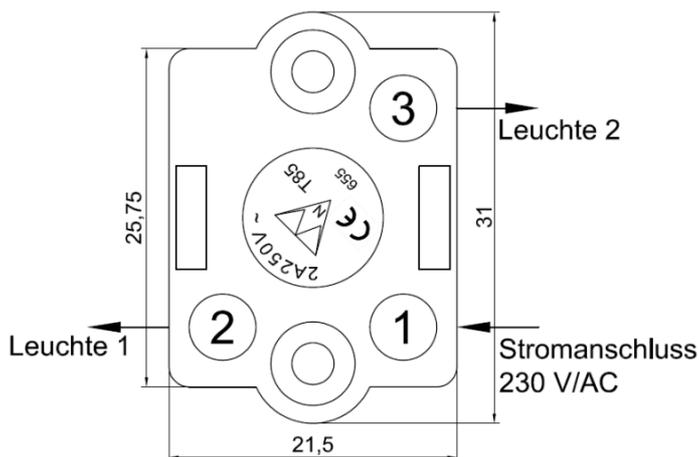

Ansicht von unten

Schaltfolge

Betätigung	Kontakt 2	Kontakt 3
0		
1	☀	
2	☀	☀
3		☀

inter BÄR-Nr.

3776-001...

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!