

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U11 KMGY - 2896416

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, Breite: 53,6 mm, Anschlussraumtiefe: 11 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10 |
| GTIN | 4046356103213 |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------------------|--------------|
| Gehäuseart | Oberteil |
| Material Gehäuse | Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Bauhöhe | 62,2 mm |
| Breite | 53,6 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|-------------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180802 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U11 KMGY - 2896416

Klassifikationen

 
 
UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U11 KMGY - 2896416

Maßzeichnung

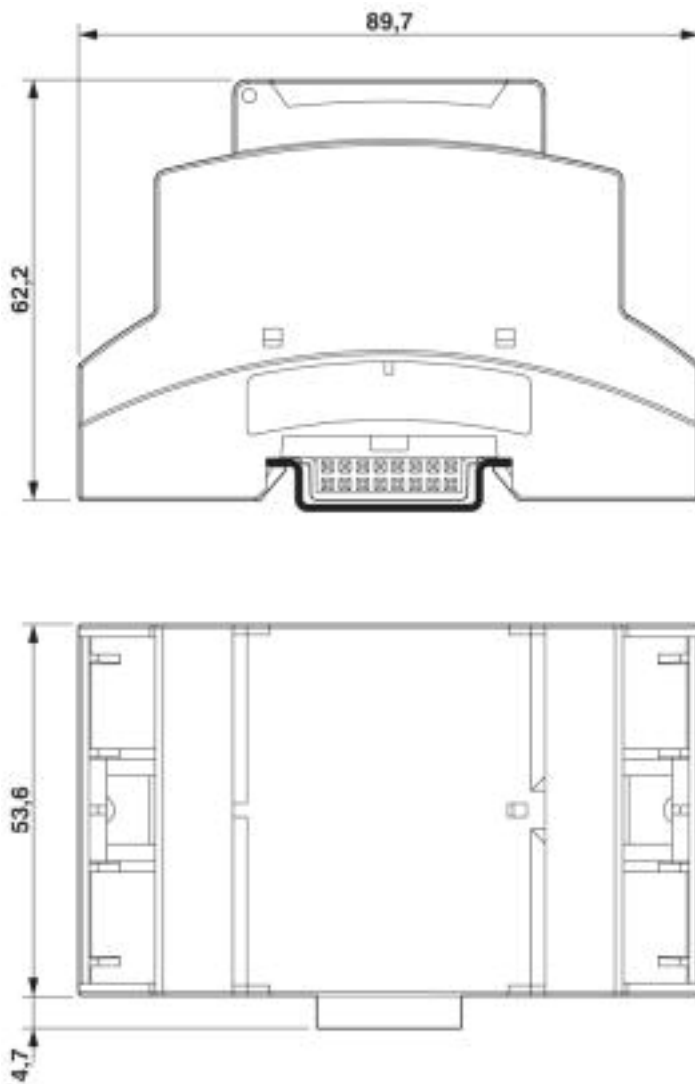

Maßzeichnung zeigt den Artikel mit Gehäuseoberteil (Klemmeinbautiefe 11,1 mm) und Gehäusedeckel

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>