

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U22 KMGY - 2896429

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, Breite: 53,6 mm, Anschlussraumtiefe: 22 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356103206

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Oberteil
Material Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau

Maße

Bauhöhe	62,2 mm
Breite	53,6 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000886

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U22 KMGY - 2896429

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

 
Approbationsdetails



Zeichnungen

Gehäuse-Oberteil - BC 53,6 OT U22 KMGY - 2896429

Maßzeichnung

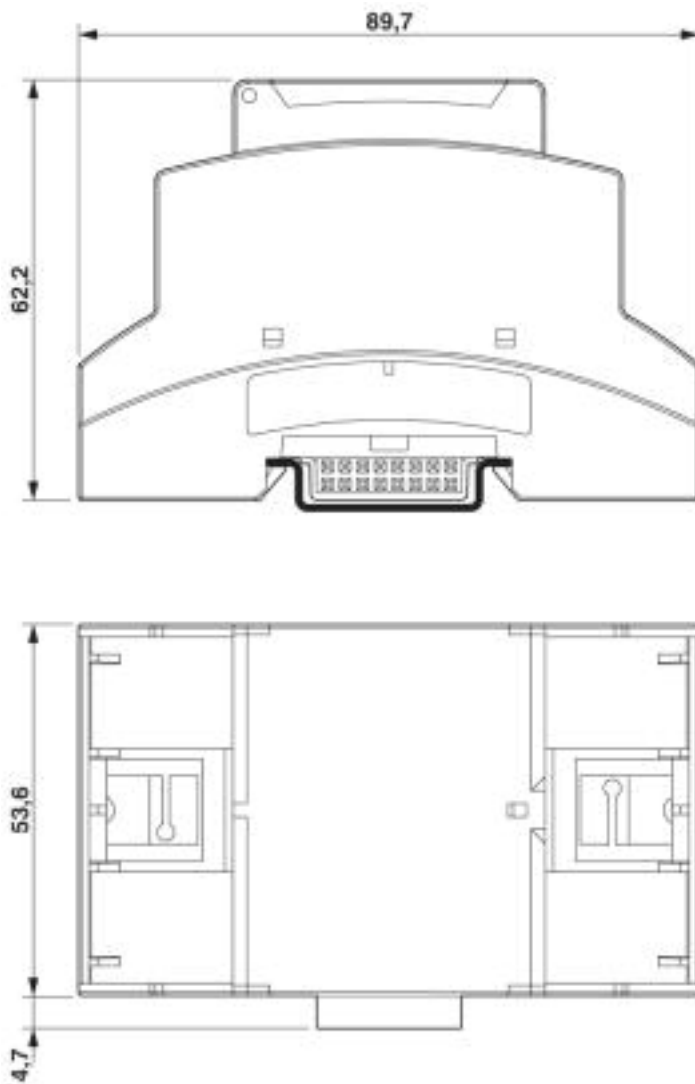

Maßzeichnung zeigt den Artikel mit Gehäuseoberteil (Klemmeinbautiefe 22,35 mm) und Gehäusedeckel

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>