

SCHNAPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1058.0653



TECHNISCHE DATEN


Produktnummer	1058.0653
Produktfamilie	Schnappschalter
Betätigungsart	indirekt
Gewicht	7.000 g
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Wechsler (SPDT Momentary)
Material fester Kontakt	Ag vergoldet
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Kabel 297.804.011 / .021 / .031 / .041, 300 lang
Mechanische Lebensdauer	5E5
Schaltleistung IEC	2 A 24 V DC (ohmsche Last) 4 A 12 V DC (ohmsche Last)
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm
Schutzart	→ Anschluss IP 67 → Betätiger IP 67
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Betätiger und Zusatzbetätiger	POM, schwarz Standardbetätiger Dichtung: Silikon-Kautschuk, grün
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PBTP, schwarz, Zapfen beidseitig 2.5 lang Durchmesser 2.95
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss verzinnt → Außenanschluss verzinnt
Kontaktmaterial	Ag vergoldet
Kontaktabstand	< 3 mm
Kontaktart	Sprungkontakt
Schaltkraft	≤ 1.8 N
Differenzweg max.	0.4 mm
Vorlaufweg max.	1.3 mm

Nachlaufweg	1.2 mm
Ruhestellung (FP) max.	10.4 mm
Schaltpunkt (OP)	9.4 ±0.3 mm
Zulässige Endstellung (TP)	7.9 mm
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
Lagervariante	●

PRODUKTBILD



ZEICHNUNGEN

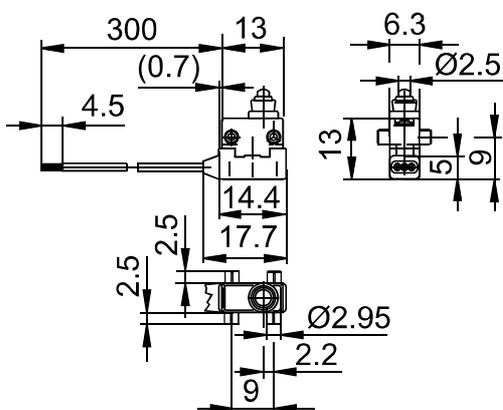

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
 Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
 Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de