

SCHNAPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1115.0101




TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	1115.0101	
Produktfamilie	Schnappschalter	
Betätigungsart	indirekt	
Gewicht	10.360 g	
ROHS Konform	ja	
Schaltfunktion	Wechsler (SPDT Momentary)	
Material fester Kontakt	Ag	
Polzahl	1 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8	
Mechanische Lebensdauer	10E4	
Schaltleistung IEC	16 (2) A 380 V AC 1E4 ... +85 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	PA glasfaserverstärkt, schwarz	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA glaskugelverstärkt, schwarz, ultraschallverschweißt	
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss → Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	< 3 mm	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Schaltkraft	6.5 ± 1.0 N	
Vorlaufweg max.	2.0 mm	
Nachlaufweg	2.5 mm	
Ruhestellung (FP) max.	15 mm	
Schaltpunkt (OP)	13.5 +. 0.5 mm	
Zulässige Endstellung (TP)	10.5 mm	
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II	
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - woche	
Lagervariante	●	

PRODUKTBILD



ZEICHNUNGEN

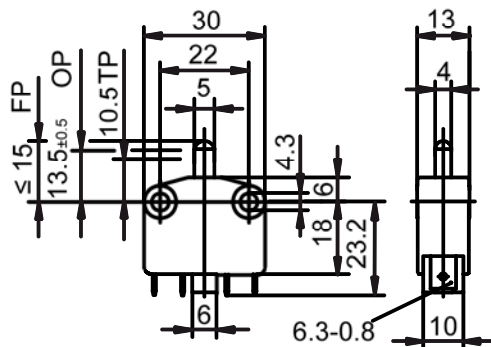

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de