



Schwenkhebelantrieb, (Hebel bitte separat bestellen) für Positionsschalter 3SE52/3SF12 für 31/50 mm, Schaltpunkte nach EN 50047. Die Schaltrichtung der Hebel ist auf links/rechts oder nur links oder nur rechts einstellbar. Lieferzustand ist links/rechts

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Schwenkantrieb für Positionsschalter 3SE52/3SF12
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnummer</b>	<a href="#">3SE5000-0AK00</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter</li> </ul>	
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Schockfestigkeit</b>	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Schwingfestigkeit</b>	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfs</b>	Kunststoff
<b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>	T
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>	01.07.2006
<b>Mindestbetätigungsmoment in Betätigungsrichtung</b>	0,25 N·m
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
<b>Gehäuse</b>	
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige
<b>Antriebskopf</b>	
<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	Schwenkantrieb, ohne Hebel oder Stange
<b>Normbezeichnung des Schalterkopfs</b>	EN 50047
<b>Kommunikation/ Protokoll</b>	
<b>Ausführung der Schnittstelle</b>	ohne
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul>	-40 ... +90 °C
<b>Explosionsschutz-Kategorie für Staub</b>	ohne
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Verriegelbare Steckbefestigung
<b>Approbationen/ Zertifikate</b>	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
<a href="#">UK-Konformitätserklärung</a>	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SE5000-0AK00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SE5000-0AK00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AK00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SE5000-0AK00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SE5000-0AK00&lang=de)

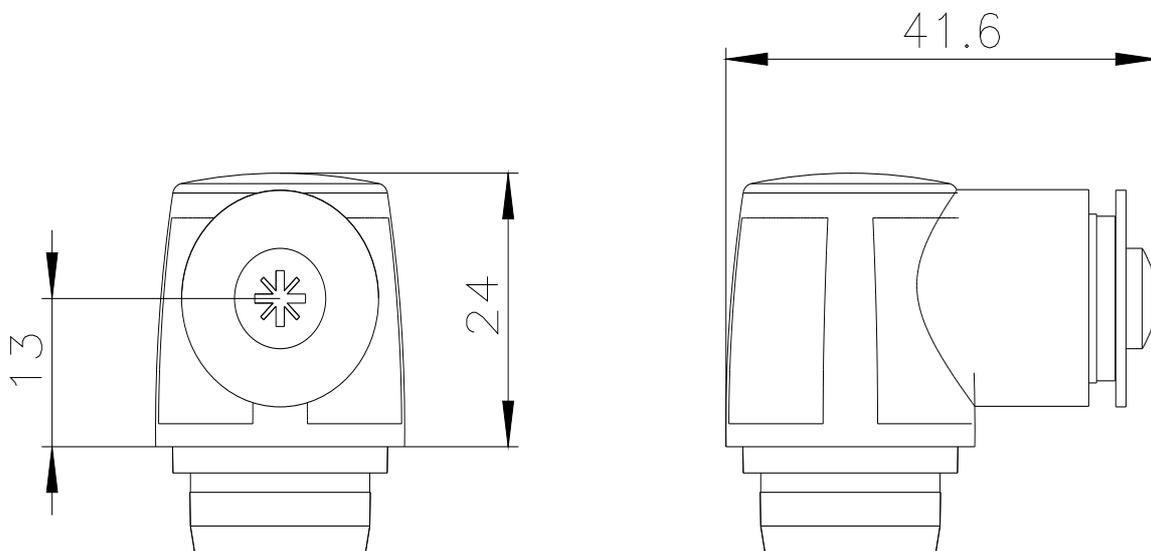

letzte Änderung:

21.12.2020