


# BAUREIHE 9450 - WASCHBARE ULTRA-MINIATUR-TASTER

FÜR 0,4 VA 28 V

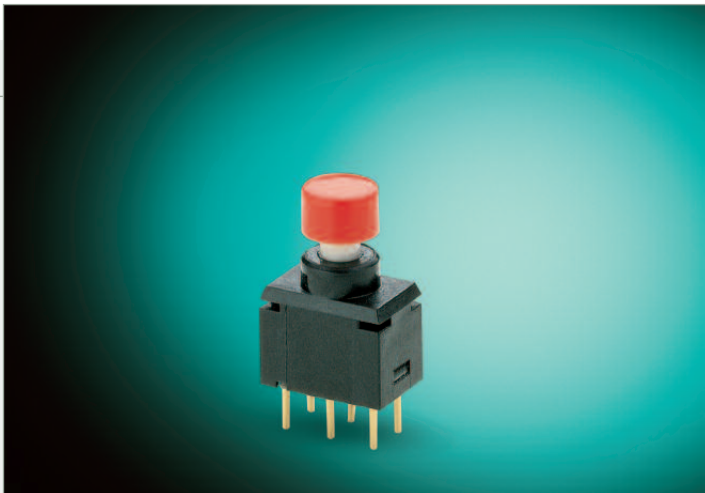

## Produktbeschreibung

- ◆ Einpolige Ausführungen in gleicher Baugröße und Einbautiefe
- ◆ Kleine Bauform
- ◆ Sichere Kontaktgabe durch Zweipunkt-Kontaktsystem
- ◆ Betätigungsseite mit Gummiring abgedichtet
- ◆ Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen abgedichtet
- ◆ Waschbar mit Reinigungsmitteln auf Freon- und Alkhone-Basis

Schaltleistung	0,4 VA
Spannung max.	28 V
Lebensdauer elektrisch	5E4
Durchgangswiderstand	< 80 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	> 500 V~
Betätigungsweg/Betätigungskraft	ca. 1 mm/ca. 1,7 N
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +85 °C
Material Gehäuse	PA glasfaserverstärkt
Kontakte und Anschlüsse	vergoldet

## Schaltfunktion


- ◆ Umschalter mit Tastfunktion (E T)

## Zusatzteile

- ◆ Kappe 9090.2201 (schwarz) und 9090.2203 (rot) auf Seite 53




einpolig  
9450.0150 E T

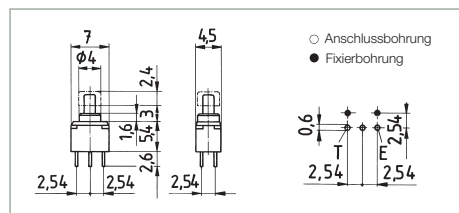

Leiterplattenanschluss  
gerade



einpolig  
9450.0550 E T

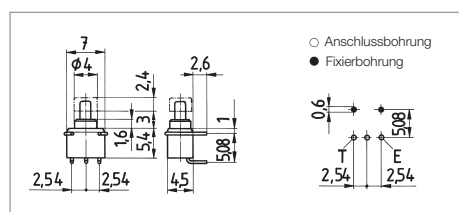

Leiterplattenanschluss  
abgewinkelt