


BAUREIHE 9450 - WASCHBARE ULTRA-MINIATUR-TASTER

FÜR 0,4 VA 28 V

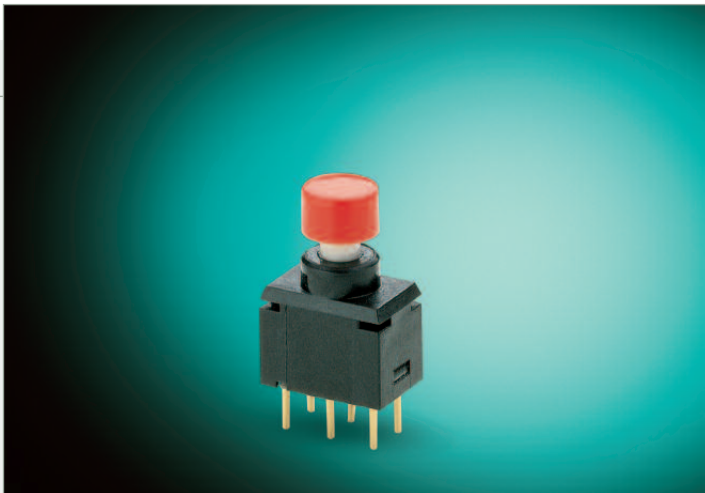

Produktbeschreibung

- ◆ Einpolige Ausführungen in gleicher Baugröße und Einbautiefe
- ◆ Kleine Bauform
- ◆ Sichere Kontaktgabe durch Zweipunkt-Kontaktsystem
- ◆ Betätigungsseite mit Gummiring abgedichtet
- ◆ Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen abgedichtet
- ◆ Waschbar mit Reinigungsmitteln auf Freon- und Alklone-Basis

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Schaltleistung | 0,4 VA |
| Spannung max. | 28 V |
| Lebensdauer elektrisch | 5E4 |
| Durchgangswiderstand | < 80 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | > 500 V~ |
| Betätigungsweg/Betätigungskraft | ca. 1 mm/ca. 1,7 N |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... +85 °C |
| Material Gehäuse | PA glasfaserverstärkt |
| Kontakte und Anschlüsse | vergoldet |

Schaltfunktion


- ◆ Umschalter mit Tastfunktion (E T)

Zusatzteile

- ◆ Kappe 9090.2201 (schwarz) und 9090.2203 (rot) auf Seite 53




einpolig
9450.0150 E T

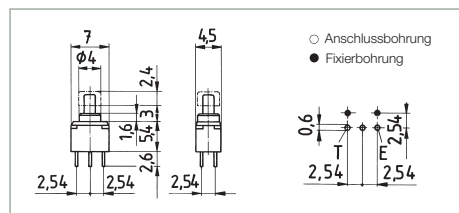

Leiterplattenanschluss
gerade



einpolig
9450.0550 E T

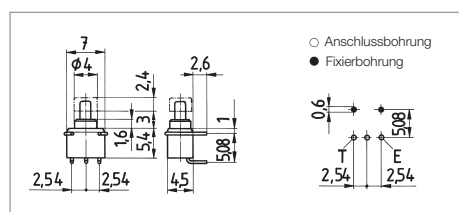

Leiterplattenanschluss
abgewinkelt