

1.30.077.001/0000

Potentiometer-Antrieb, Bund quadratisch

Zum Bedienen von Potentiometern mit einem Wellendurchmesser von 6 mm.



Für Drehwiderstände nach DIN 41 450 mit Achslänge von 32 mm geeignet.

Potentiometer nicht mitgeliefert.

To operate potentiometers with a shaft diameter of 6 mm.

Suitable for potentiometers to DIN 41 450 with a shaft length of 32 mm.

Potentiometer not included.

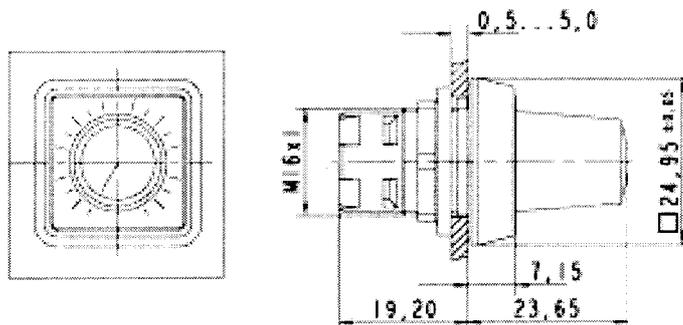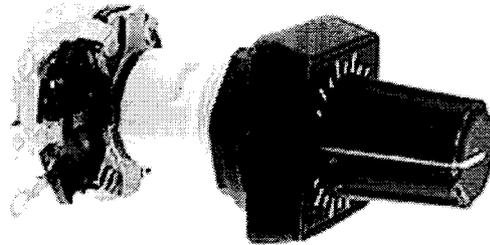

Eigenschaften

Blendenform	Drehgriff
Farbe Drehgriff	schwarz
Bundform	quadratisch
Bundlänge	24.95 mm
Bunndurchmesser	mm
Tasterraster	25 x 25 mm
Bundbreite	24.95 mm
Bauhöhe	23.65 mm
Einbautiefe	19.2 mm
Einbauöffnung	16.2 mm
Befestigung	Gewinding
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Konstantklimafestigkeit	IEC 600 68-2-3 und 2-30
Wechselklimafestigkeit	IEC 600 68-2-14 und 2-33

Lochbild Frontplatte

Produkt - Datenblatt

RAFI

Lochbild Frontplatte

