

DIGITUS® Netzwerkschränke Professional Line



✓ 1,5 - 2 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP 40

✓ Ladekapazität bis zu 600 kg

✓ Erhältlich in grau und schwarz

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Netzwerkschränke Professional Line - 600, 780, 800 mm Breite - 600, 780, 800, 1000 mm Tiefe

Features

- 1,5 mm - 2 mm starkes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss, optional als zweiflügelige Tür erhältlich
- Verschließbare zweiflügelige Rücktür
- Ladekapazität bis zu 600 kg
- 483 mm (19") Profilschienen, tiefenvariabel
- Seitliche Kabelzuführung mit Bürstenleisten im Dach und im Boden
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Kabelzuführung mit Bürstenleisten oben und unten an der Rückseite
- Höhenverstellbare Nivellierfüße
- Inklusive 28x 483 mm (19")-Montageschrauben Set
- Seitliche Kabelführungspanel rechts und links vorne an der 19"-Ebene montiert
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Entspricht den internationalen Standards IEC 297-1/2 (19"-Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- Erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Produktübersicht

Die DIGITUS[®] Netzwerkschränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion, die sich durch eine minimale Anzahl an Schweißnähten auszeichnet. Ideal zur Unterbringung aktiver und passiver 483 mm (19")-Komponenten. Das zeitlose Design passt in jedes moderne Büro oder Rechenzentrum.

Konform gemäß Standards

ISO 9001:2008	Qualitätsmanagement System
EN 61587-1:2012	Mechanische Träger für elektronische Anlagen
EN 60950-1:2006	CE Informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil 1 - Allgemeine Anforderungen
IEC 297-1	19" Einheit
IEC 297-2	Metrische Einheit

Artikelnummer Information

Netzwerkschränke Professional Line - 780 mm Breite x 780 mm Tiefe

DN-19 22U-8/8	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1131x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8-SW	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x780x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-8/8	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1754x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-C	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035), ohne vertikales Kabelmanagement
DN-19 42U-8/8-P	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035), inklusive Sockel
DN-19 42U-8/8-SW	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/8-WS	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035), ohne Seitenteile
DN-19 42U-8/8-SF	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035), inklusive Schwenkrahmen
DN-19 47U-8/8	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x780x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/8-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x780x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschränke Professional Line - 780 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 42U-8/10	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/10-SW	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-8/10	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/10-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

DN-19 22U-6/6	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1131x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-SW	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1131x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/6	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-SW	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-SW	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/6	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1754x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/6-SW	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1754x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-SW	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/6	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/6-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm Breite x 780 mm Tiefe

DN-19 22U-6/8	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1131x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-SW	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1131x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/8	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-SW	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-SW	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1576x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/8	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1754x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/8-SW	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1754x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-SW	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/8	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x780 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/8-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x780 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 26U-6/10	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/10-SW	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1309x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/10	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/10-SW	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2021x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/10	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/10-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)


Netzwerkschränke Professional Line - 780 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 47U-8/10-SW	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2244x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
-------------------	---

Distanzen


Abmessungen (Distanzen)					
Distanz zwischen...	Netzwerk-schränke 780 x 780 mm	Netzwerk-schränke 780 x 1000 mm	Netzwerk-schränke 600 x 600 mm	Netzwerk-schränke 600 x 780 mm	Netzwerk-schränke 600 x 1000 mm
Fronttür & Profilschiene	122 mm	122 mm	70 mm	75 mm	90 mm
Rücktür & Profilschiene	96 mm	100 mm	90 mm	105 mm	123 mm
Vorderer & hinterer Profilschiene	545 mm	740 mm	390 mm	390 mm	740 mm

Produktabbildungen

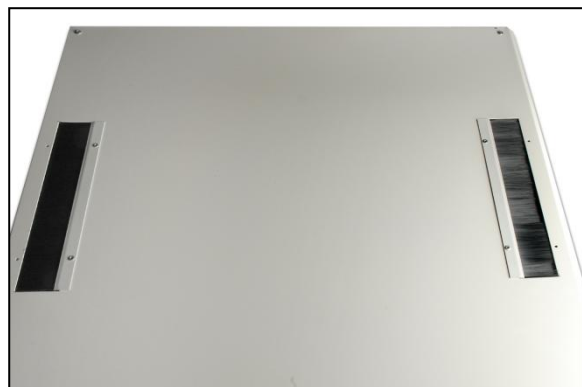


Technische Zeichnungen


Iso-Ansicht

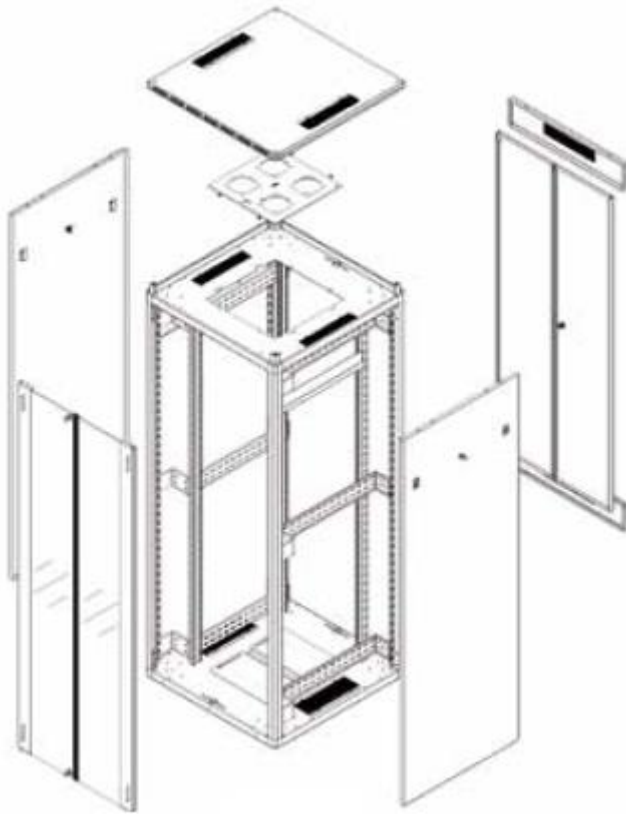


Netzwerkschränke Professional Line - 780 mm x 780 mm

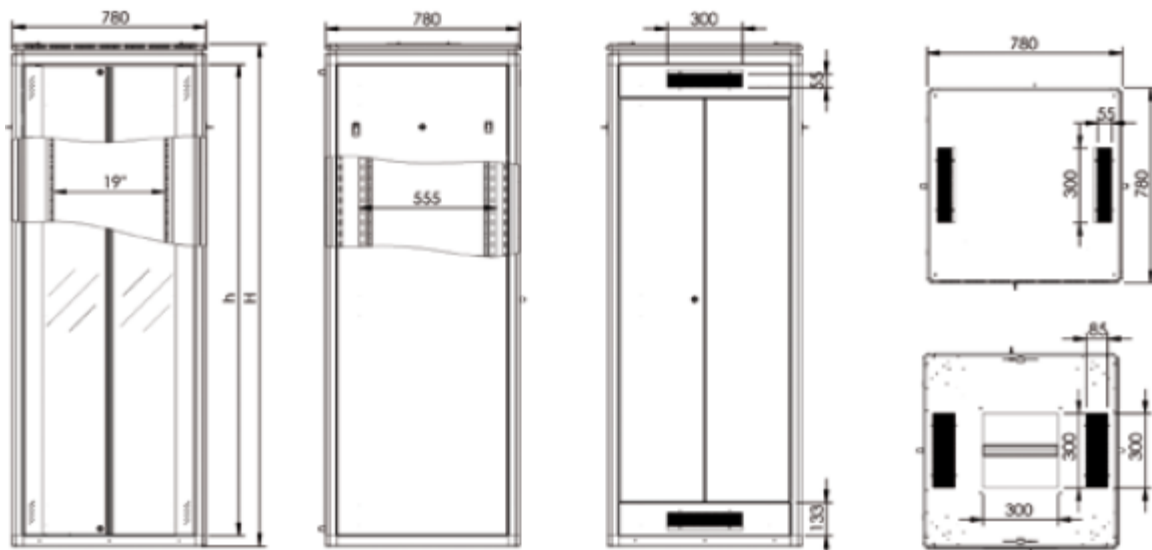


Netzwerkschränke Professional Line - 780 mm x 1000 mm

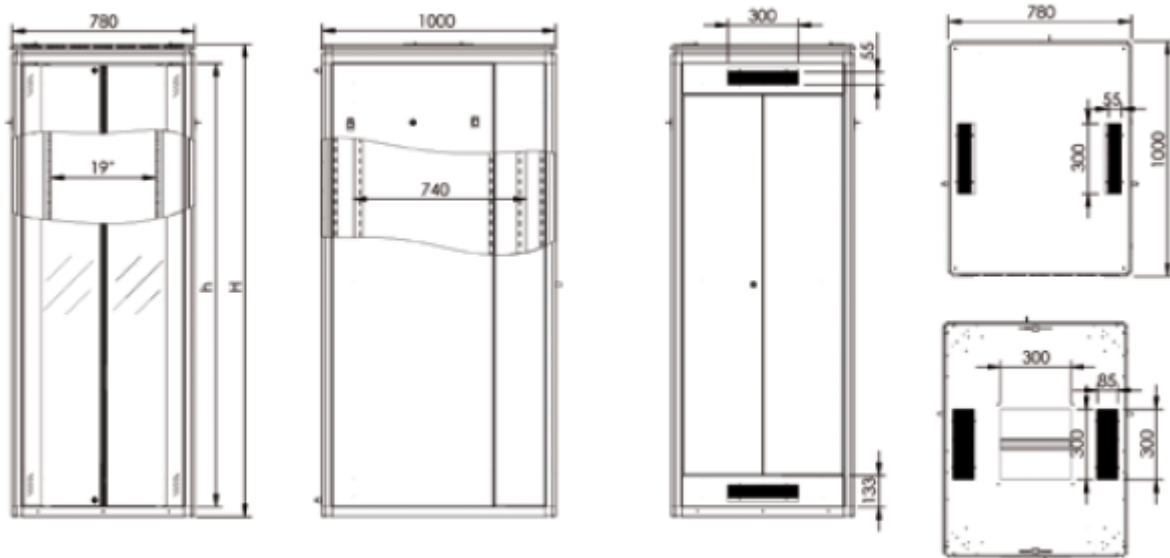

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm x 600 mm

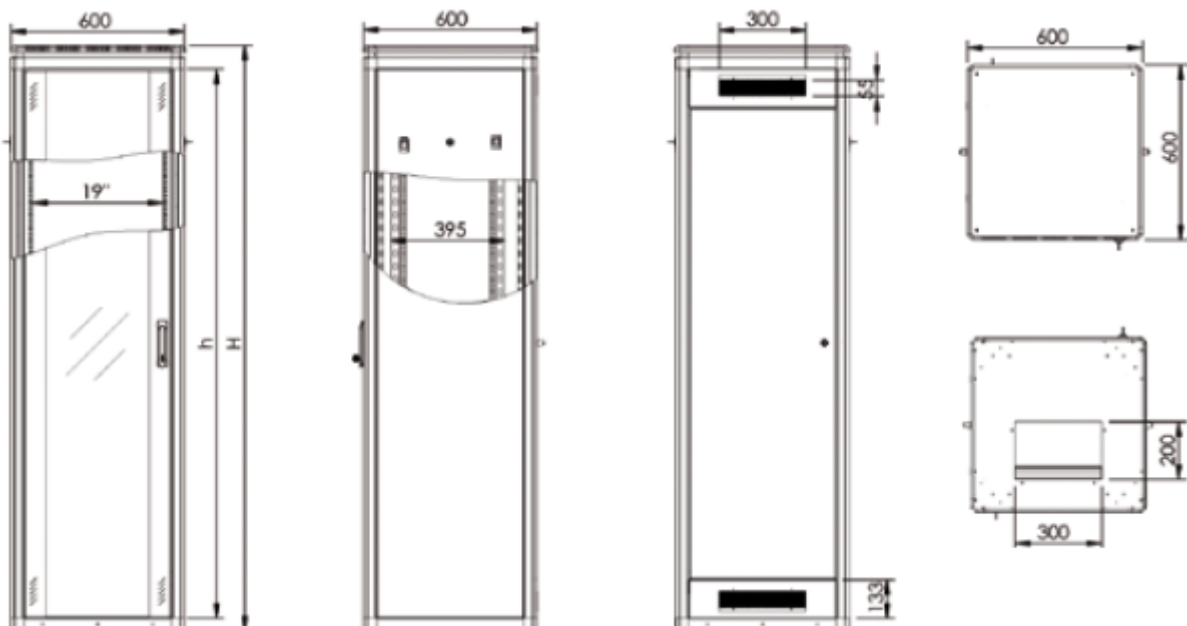

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm x 780 mm

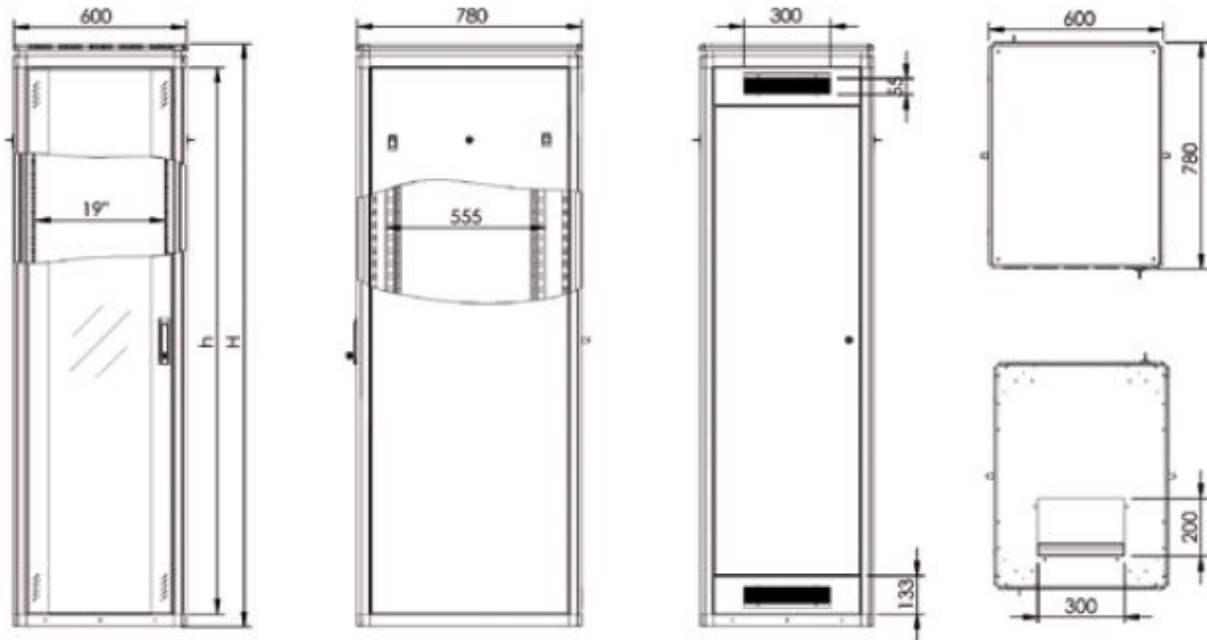

Netzwerkschränke Professional Line - 600 mm x 1000 mm

