

483 mm (19") Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie



DN-19 42U-8/8-D

dynamic**BASIC**

- ✓ 1,5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Traglast bis zu 600 kg
- ✓ Standardfarben Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

483 mm (19") Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 600, 800 mm Breite - 600, 800 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Schienen: 600 kg
- 1,5 mm starkes Stahlblech
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3x bei Schränken ab 800 mm Breite; 1x bei Schränken mit 600 mm Breite)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Produktübersicht

Die Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert.

Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen.


Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit Sicherheitsglas. Der Türanschlagswechsel kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Alle Seitenteile sowie die Rückwand sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 483 mm (19")-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Das Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit.

Die komplett montierten 483 mm (19")-Schränke sind in verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 42HE und einer Breite und Tiefe von 600 oder 800 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage.

Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 483 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

Produktabbildungen

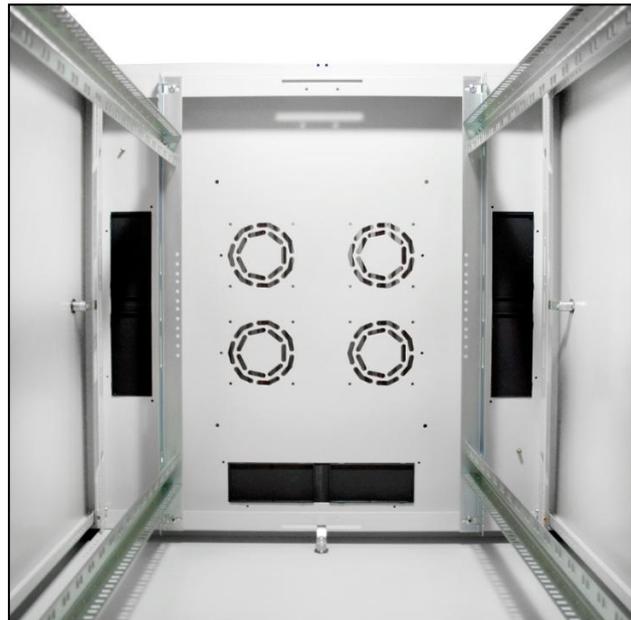

Logistische Daten

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg
22HE	1125x600x600 mm	38 kg
	1125x600x800 mm	43 kg
26HE	1300x600x600 mm	45 kg
	1300x600x800 mm	51 kg
32HE	1560x600x600 mm	55 kg
	1560x600x800 mm	63 kg
	1560x800x800 mm	73 kg
42HE	2010x600x600 mm	72 kg
	2010x600x800 mm	82 kg
	2010x800x800 mm	111 kg

*Höhe in mm inkl. Nivellierfüße - für Schrankabmessungen vom Dach bis zum Boden ohne Nivellierfüße ziehen Sie bitte ca. 30 mm von der Höhe ab.

Produktvideo

Schauen Sie sich „DN-19 42U-8/8-D“ auf dem offiziellen DIGITUS® Professional YouTube Channel an (bei Benutzung dieser PDF an einem PC, Smartphone oder Tablet, klicken Sie bitte auf das unten stehende YouTube Logo. Alternativ können Sie auch den unten stehenden QR Code einscannen):



Artikelnummer Information

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 22U-6/6-D	22HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-DB	22HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/6-D	26HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-DB	26HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6-D	32HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-DB	32HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 22U-6/8-D	22HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-DB	22HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/8-D	26HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-DB	26HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8-D	32HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-DB	32HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)


Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe


Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 32U-8/8-D	32HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8-DB	32HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/8-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

Technische Zeichnungen


Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

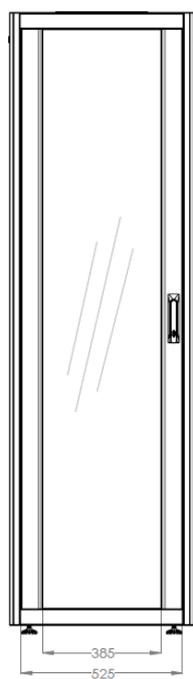


FRONT VIEW

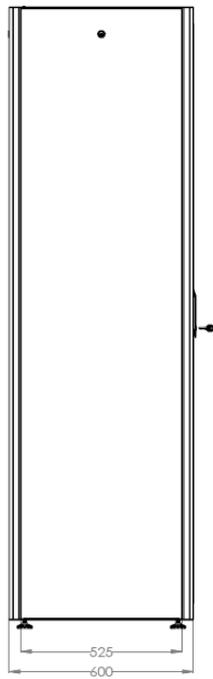


SIDE VIEW

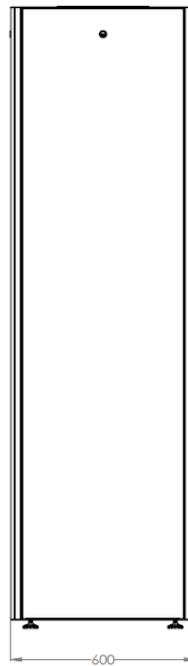

REAR VIEW

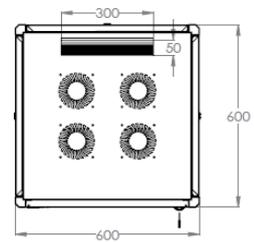

TOP VIEW

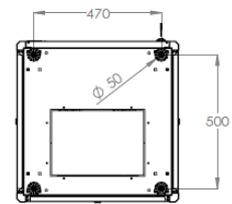


BOTTOM VIEW


Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe




FRONT VIEW

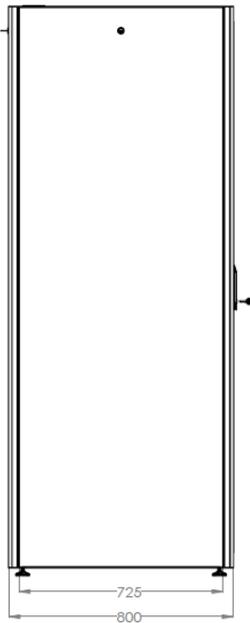


SIDE VIEW

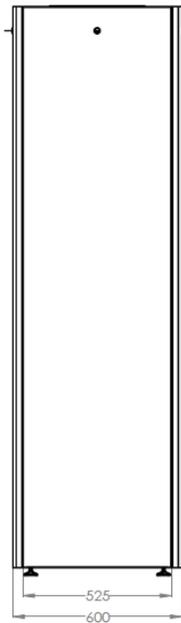

REAR VIEW

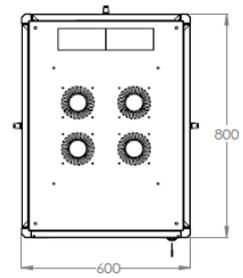

TOP VIEW

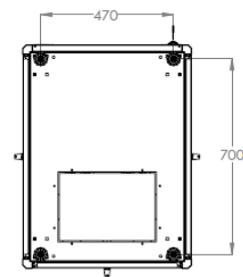


BOTTOM VIEW


Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe




FRONT VIEW

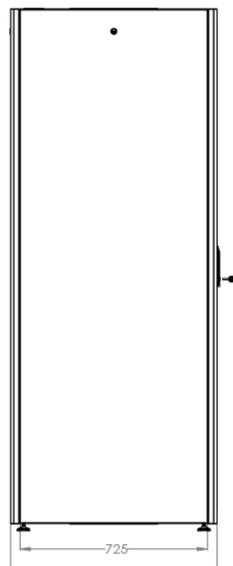


SIDE VIEW

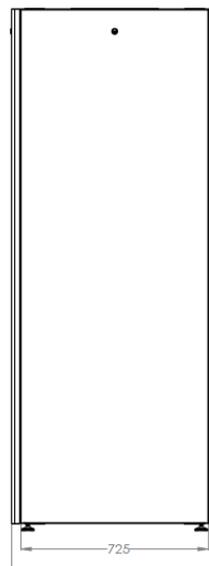

REAR VIEW

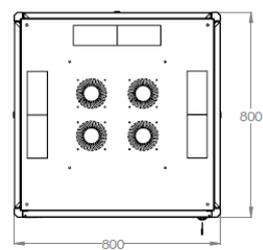

TOP VIEW

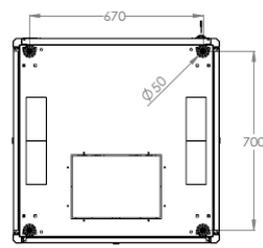

BOTTOM VIEW