


DIGITUS® Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie

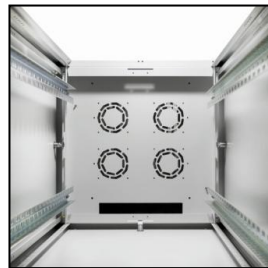

✓ 1.5 mm starkes Stahlblech

✓ Ladekapazität bis zu 600 kg

✓ Erhältlich in grau und schwarz

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm, 800 mm Breite - 600 mm, 800 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP 20
- Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Rückwand und Seitenwände abschließbar
- EMKA-Schließung
- 120° Türöffnungswinkel
- Türanschlag ist einfach von links auf rechts wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1,5 mm
- Ladekapazität bis zu 600 kg
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe variabel
- 19"-Profilschienen mit HE-Beschriftung
- 19"-Profilschienen sind 8-12 Mikrometer verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
- Großer Kabeleinlass am Boden
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- Inklusive 2 Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände
- Erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Zubehör ist erhältlich

Produktübersicht

Die DIGITUS[®] Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert und benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe, machen das Produkt attraktiv für Installateure. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut. Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln.

Das unglaubliche Design der Dynamic Basic Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsglas und Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die Dynamic Basic Serie ist in 5 unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600 mm und 800 mm im Portfolio der Dynamic Basic Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS[®] Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

Artikelnummer Information

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

DN-19 22U-6/6-D	DIGITUS [®] 22HE freistehender Netzwerkschrank, 1125x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-D	DIGITUS [®] 26HE freistehender Netzwerkschrank, 1300x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-D	DIGITUS [®] 32HE freistehender Netzwerkschrank, 1560x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-D	DIGITUS [®] 42HE freistehender Netzwerkschrank, 2010x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 22U-6/8-D	DIGITUS [®] 22HE freistehender Netzwerkschrank, 1125x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-D	DIGITUS [®] 26HE freistehender Netzwerkschrank, 1300x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-D	DIGITUS [®] 32HE freistehender Netzwerkschrank, 1560x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-D	DIGITUS [®] 42HE freistehender Netzwerkschrank, 2010x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 32U-8/8-D	DIGITUS [®] 32HE freistehender Netzwerkschrank, 1560x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-D	DIGITUS [®] 42HE freistehender Netzwerkschrank, 2010x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Konform gemäß Standards

ISO 9001:2008
EN 61587-1:2012
EN 60950-1:2006

IEC 297-1
IEC 297-2


Qualitätsmanagement System
mechanische Träger für elektronische Anlagen
CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 -
Allgemeine Anforderungen
19" Einheit
metrische Einheit

Produktabbildungen




Technical Drawings

Network Cabinet Dynamic Basic Series - 600 mm width x 600 mm depth

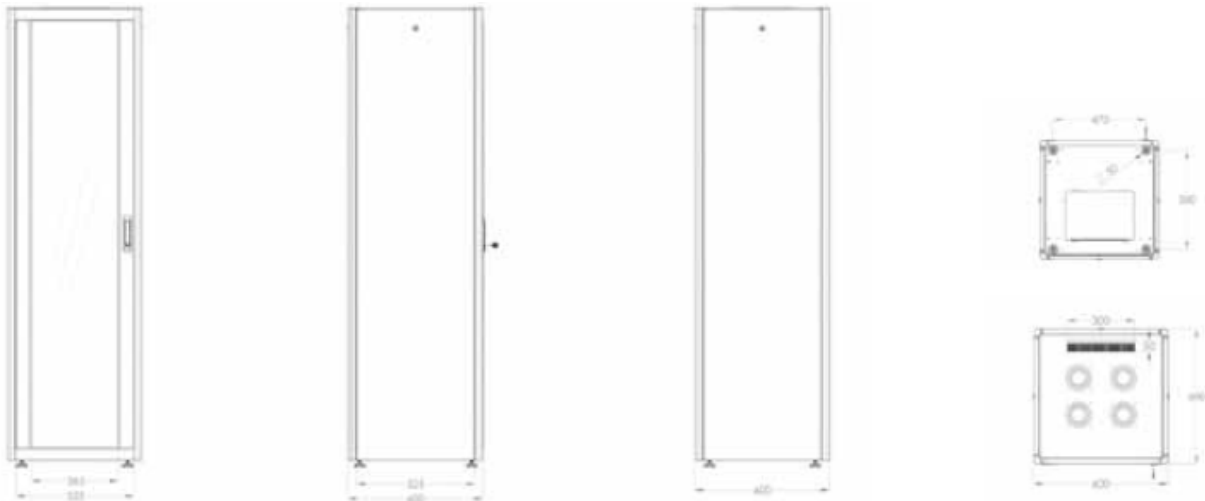

Network Cabinet Dynamic Basic Series - 600 mm width x 800 mm depth

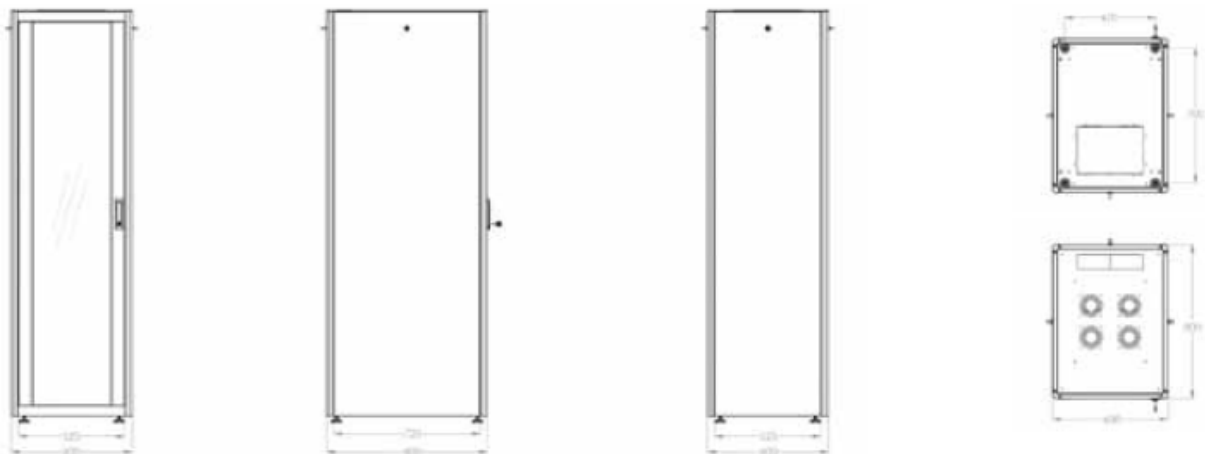

Network Cabinet Dynamic Basic Series - 800 mm width x 800 mm depth

