

DIGITUS® Serverschrank Professional Line Serie



✓ 1.5 - 2 mm starkes Stahlblech

✓ Ladekapazität bis zu 1000 kg

✓ Schutzklasse IP 20

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Serverschrank Professional Line Serie - 600, 780 mm Breite - 1000 mm Tiefe

Features

- 1,5 mm - 2 mm starkes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP 20
- Perforierte Stahl-Fronttür, Öffnungswinkel von 180° mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür
- Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türwechsel
- 3-Punkt-Verriegelungssystem, optional mit Zylinderschloss erhältlich
- Verwendbar für alle Servertypen mit 19"-Befestigung
- 483 mm (19") Profilschienen, tiefenverstellbar
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden
- Höhenverstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- Kippsicherung beim Herausziehen von Servern
- Dachmodul mit Belüftungseinheit
- Ladekapazität bis zu 1000 kg
- Inklusive Set mit 28x 483 mm (19") Montageschrauben
- Entspricht IEC 297-1/2 und IEC 917-2-1
- Umfangreiches Zubehör ist erhältlich

Produktübersicht

Die DIGITUS[®] Serverschränke sind ideal geeignet für Server und Switches mit großer Einbautiefe. Die durchdachte Konstruktion sorgt für eine effektive Luftzirkulation und Kühlung der eingebauten Komponenten. Es besteht die Möglichkeit einer Anreihung mit einem optional erhältlichen Anreihersatz. Jeder Schrank ist standardmäßig mit Nivellierfüßen und Rollen ausgestattet, ein Sockel kann montiert werden. Sonderausführungen können individuell hergestellt werden. Kurze Lieferzeiten sowie Standardartikel ab Lager verfügbar.

Konform gemäß Standards

ISO 9001:2008	Qualitätsmanagement System
EN 61587-1:2012	Mechanische Träger für elektronische Anlagen
EN 60950-1:2006CE	Informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil 1 - Allgemeine Anforderungen
IEC 297-1	19" Einheit
IEC 297-2	Metrische Einheit

Artikelnummer Information

Serverschrank Professional Line Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 SRV-26U-N	DIGITUS [®] 26HE Serverschrank, 1338x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
DN-19 SRV-26U-SW-N	DIGITUS [®] 26HE Serverschrank, 1338x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), perforierte Tür
DN-19 SRV-26U-GD	DIGITUS [®] 26HE Serverschrank, 1338x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
DN-19 SRV-26U-SW-GD	DIGITUS [®] 26HE Serverschrank, 1338x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-36U-N	DIGITUS [®] 36HE Serverschrank, 1782x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
DN-19 SRV-36U-SW-GD	DIGITUS [®] 36HE Serverschrank, 1782x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-42U-N	DIGITUS [®] 42HE Serverschrank, 2049x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
DN-19 SRV-42U-SW-N	DIGITUS [®] 42HE Serverschrank, 2049x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), perforierte Tür
DN-19 SRV-42U-GD	DIGITUS [®] 42HE Serverschrank, 2049x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
DN-19 SRV-42U-SW-GD	DIGITUS [®] 42HE Serverschrank, 2049x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-47U-N	DIGITUS [®] 47HE Serverschrank, 2272x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
DN-19 SRV-47U-SW-N	DIGITUS [®] 47HE Serverschrank, 2272x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), perforierte Tür
DN-19 SRV-47U-GD	DIGITUS [®] 47HE Serverschrank, 2273x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür

Serverschrank Professional Line Serie - 780 mm Breite x 1000 mm Tiefe


- DN-19 SRV-42U-8-N DIGITUS® 42HE Serverschrank, 2049x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
- DN-19 SRV-42U-8-SW-N DIGITUS® 42HE Serverschrank, 2049x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), perforierte Tür
- DN-19 SRV-42U-8-GD DIGITUS® 42HE Serverschrank, 2049x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
- DN-19 SRV-42U-8-SW-GD DIGITUS® 42HE Serverschrank, 2049x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
- DN-19 SRV-47U-8-N DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2272x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), perforierte Tür
- DN-19 SRV-47U-8-SW-N DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2272x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), perforierte Tür
- DN-19 SRV-47U-8-GD DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2272x780x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
- DN-19 SRV-47U-8-SW-G DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2272x780x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür

Distanzen

Abmessungen (Distanzen)		
Distanz zwischen...	Serverschränke 600 mm x 1000 mm	Serverschränke 780 mm x 1000 mm
Fronttür & Profilschiene	55 mm	40 mm
Rüchtür & Profilschiene	160 mm	173 mm
Vorderer & hinterer Profilschiene	740 mm	740 mm


Technische Zeichnungen

Serverschrank Professional Line - 600 mm x 1000 mm

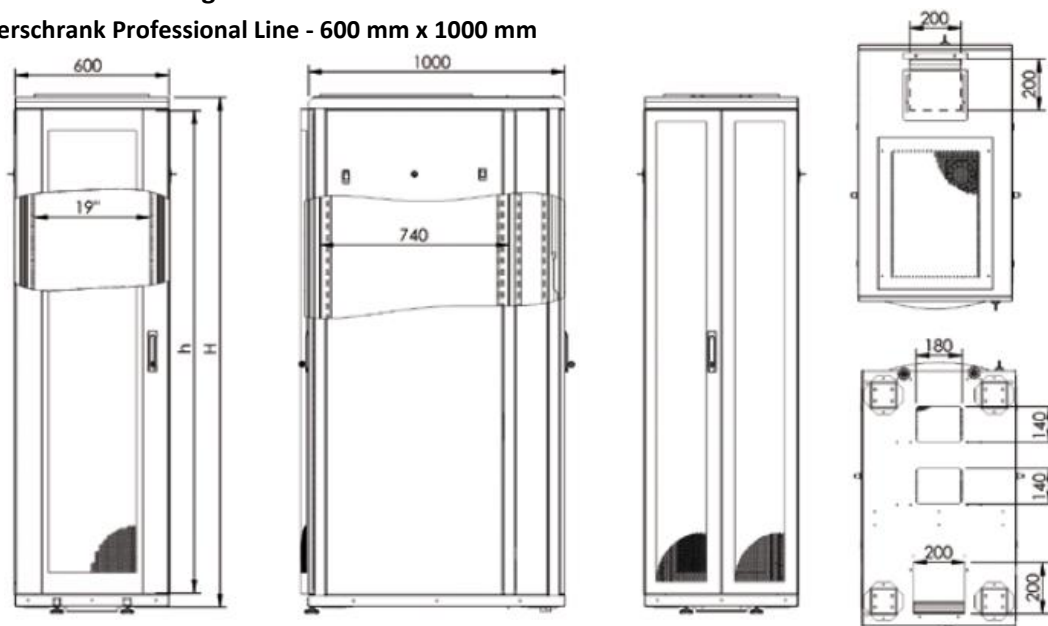

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

Serverschrank Professional Line - 780 mm x 1000 mm

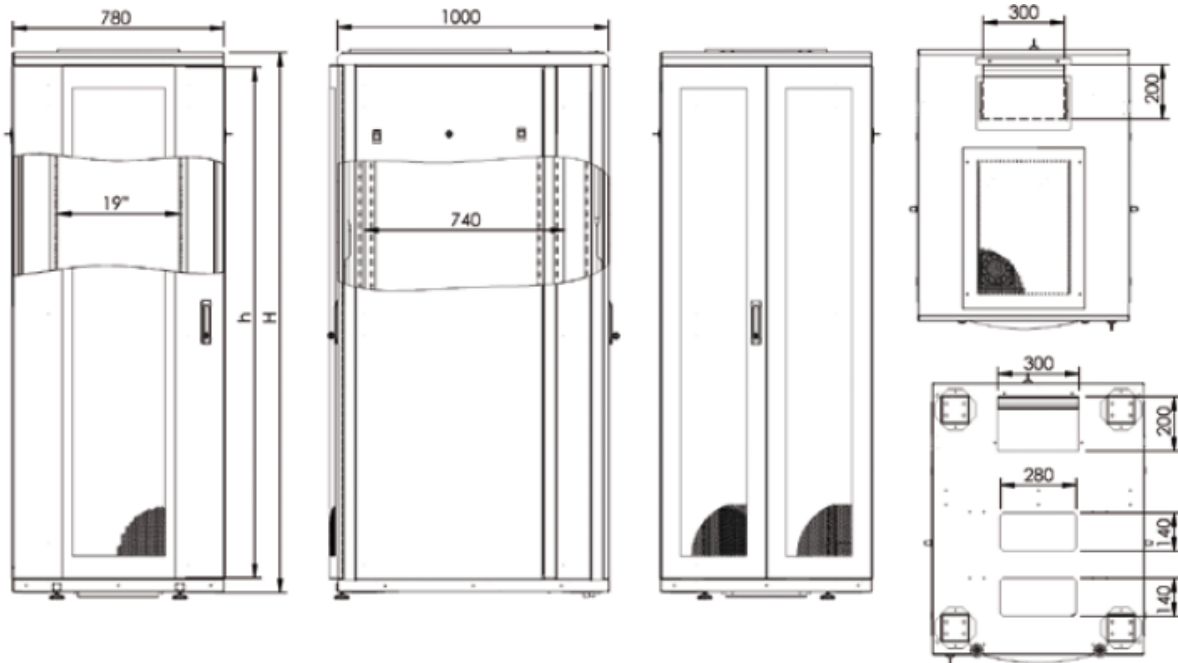

Produktabbildungen



