


## DIGITUS® Serverschrank Dynamic Basic Serie

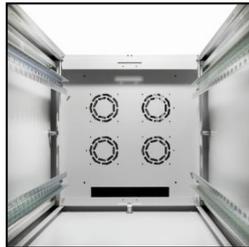

✓ 1,5 mm starkes Stahlblech

✓ Ladekapazität bis zu 600 kg

✓ Erhältlich grau & schwarz

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Serverschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm, 800 mm Breite - 1000 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP 20
- Perforierte Stahlfronttür, 230° Öffnungswinkel mit Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Rückwand und Seitenwände abschließbar
- EMKA-Schließung
- 120° Türöffnungswinkel
- Türanschlag ist einfach von links auf rechts wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1,5 mm
- Ladekapazität bis zu 600 kg
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe variabel
- 19"-Profilschienen mit HE-Beschriftung
- 19"-Profilschienen sind 8-12 Mikrometer verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
- Großer Kabeleinlass am Boden
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- Inklusive 2 Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände
- Erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Zubehör ist erhältlich

## Produktübersicht

Die DIGITUS® Serverschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert und benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe, machen das Produkt attraktiv für Installateure. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut. Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln.

Das unglaubliche Design der Dynamic Basic Serie wird mit der perforierten Fronttür mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Jeder Schrank enthält eine abschließbare perforierte Fronttür, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS® Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

## Artikelnummer Information

### Serverschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

- |                 |   |
|-----------------|---|
| DN-19 SRV-26U-D | DIGITUS® 26HE Freistehender Serverschrank, 1260x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), einzelne perforierte Fronttür |
| DN-19 SRV-42U-D | DIGITUS® 42HE Freistehender Serverschrank, 1970x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), einzelne perforierte Fronttür |

### Serverschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

- |                   |   |
|-------------------|---|
| DN-19 SRV-42U-8-D | DIGITUS® 42HE Freistehender Serverschrank, 1970x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), einzelne perforierte Fronttür |
|-------------------|---|

## Technische Zeichnungen

