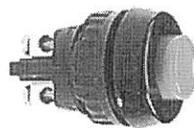


**Drucktaster opak - Einbaudurchmesser 15,2 mm,
 Schraubanschluss, 1 S, schwarz**
1.10.001.001/0104


Approbationen	
ENEC	ENEC 25T85

Allgemein	
Blendenform	vorstehende Blende
Blendenfarbe	opak schwarz
Bundform	rund

Einbaumaße	
Bunddurchmesser	19 mm
Bauhöhe	8,2 mm
Einbautiefe	21,5 mm
Einbauöffnung	15,2 mm

Mechanischer Aufbau	
Befestigung	Gewinding
Anschluss	Schraubanschluss
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktfunktion	tastend
Kontaktbestückung	1 S
Kontaktwerkstoff	Ag
Beleuchtung	nein
Lampenfassung	nein

Mechanische Kennwerte	
Betätigungskraft max.	7,5 N
Betätigungsweg	3 mm
Schaltweg Öffner	1,2 mm
Schaltweg Schließer	2,0 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N


Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	0,7 A
Durchgangswiderstand Neuzustand max.	50 m Ω
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer max.	300 m Ω

Sonstige Angaben	
Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	25.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP40 (IP65 mit Dichtungskappe)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+90 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2 -14, -30, -33 und -78

02.12.2009

Gewicht	7 g
Approbationen	ENEC T 85/55
Flammklasse nach UL 94	V 0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja

Einbauöffnung

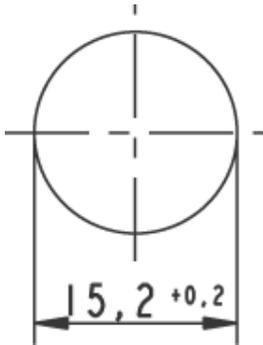

Schraubanschluss

