

Drucktaster

2 A / 250 V ~
für 1 Stromkreis

1.10102.---



Einbaudurchmesser 16,2 mm



*Fa. Conrad
2. Hd. Herrn Hauses*

kd.-Nr. 4570223

2 Blätter

Form 1

Form 2

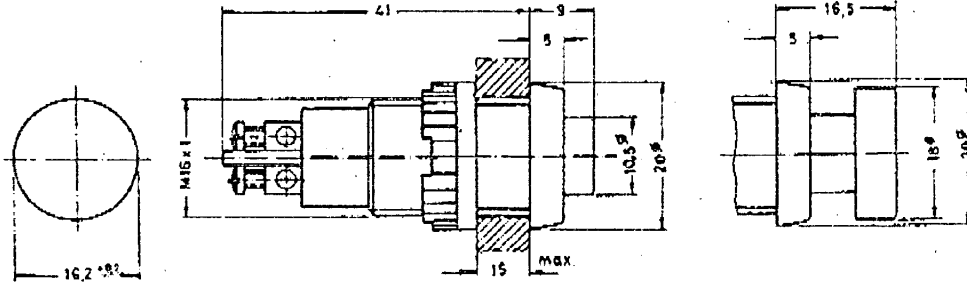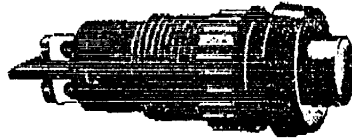

Technische Daten:

Gehäuse: Makrolon GV
 Bund: Makrolon
 Taste: Makrolon
 Kontakt: Brückenkontakt, Kupferlegierung silberplattiert
 Grenzwerte: 2 A / 250 V ~
 Lebensdauer: 10⁶ Schaltspiele bei 2 A / 250 V ~ ohmscher Last
 Anschluß: Schraubanschluß, Messing vernickelt oder Flachstecker A 2,8 x 0,8 DIN 46 244 lötbar verzinkt
 Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel (IP 65 mit Dichtungskappe für Form 1)
 Gewicht: 11 g

Ausführung	Kontakte	Kennzeichen	Anschluß	Bund	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Taste
Form 1 mit rundem Bund		Boden schwarz	Schraubanschluß	schwarz	1.10102.001	0100 schwarz 0205 weiß 0301 rot 0507 grün
			Flachstecker	schwarz	1.10102.021	
		Boden rot	Schraubanschluß	schwarz	1.10102.031	
			Flachstecker	schwarz	1.10102.031	
Form 2 mit rundem Bund und vorstehender Taste		Boden schwarz	Schraubanschluß	schwarz	1.10102.041	
			Flachstecker	schwarz	1.10102.061	
		Boden rot	Schraubanschluß	schwarz	1.10102.051	
			Flachstecker	schwarz	1.10102.071	

Zubehör:

runde Dichtungskappe für Form 1 aus Neoprene
 Befestigungsschlüssel für Gewindering
 Schutzölle für Anschluß
 Berührungsschutz (VBG 4)

Bestell-Nr. 5.52009.101
 Bestell-Nr. 5.58002.019
 Bestell-Nr. 5.52011.026
 Bestell-Nr. 5.55101.715/0102

Farben /0100 schwarz, /0300 rot, /0500 grün

Einzelteile:

Gewindering M 16 x 1 aus Thermoplast

Bestell-Nr. 5.24209.002

RAFI GmbH & Co.
 Elektrotechnische Spezialfabrik
 D-7981 Berg/Kreis Ravensburg
 Postfach 20 60 - D-7980 Ravensburg

1.9.83

i. A. Teschler

Artikel im grauen Feld
sind Lagerartikel

